


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

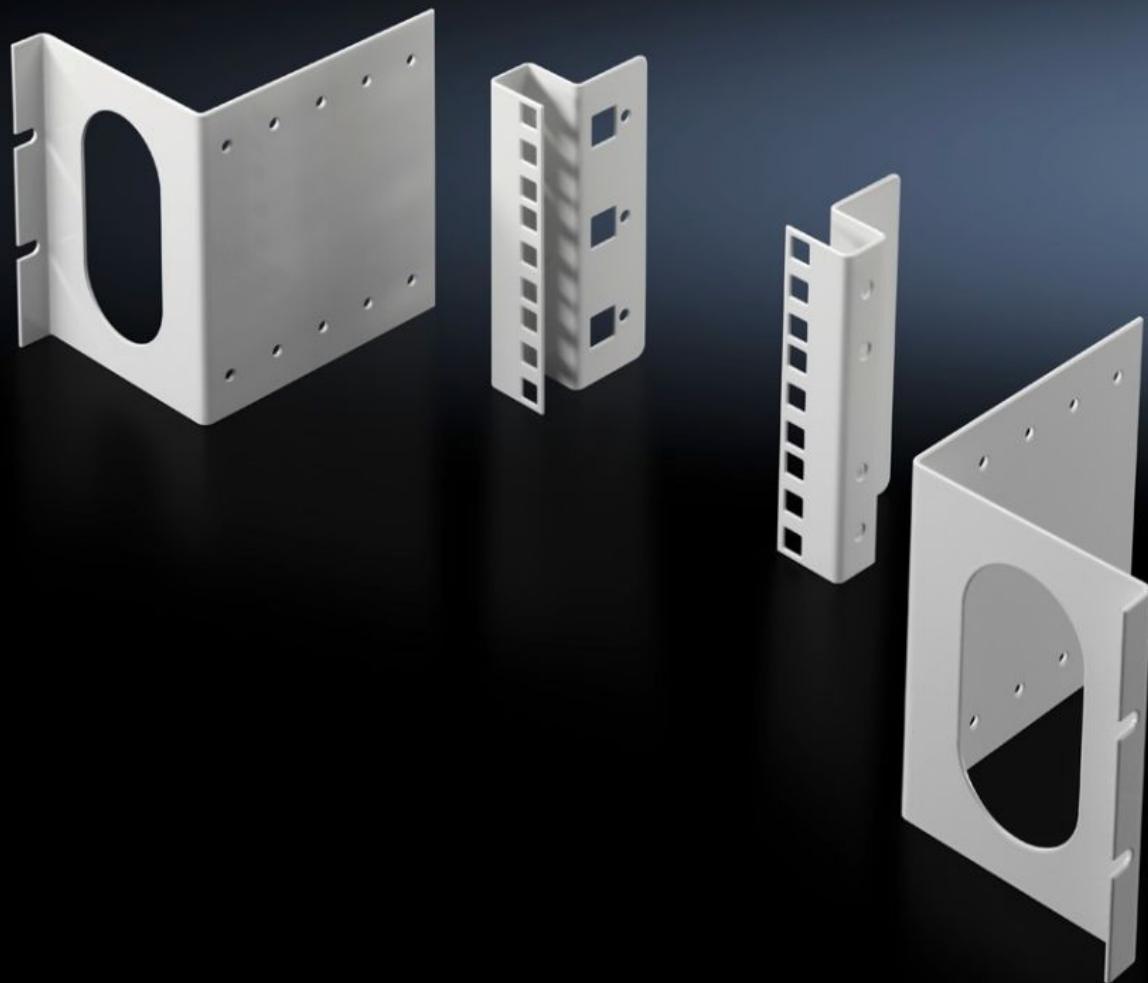

# DK 7246.100

## アダプターキット、3U

State: 2026/02/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))

# DK 7246.100 - アダプターキット、3U 適用エンクローゼー幅800 mm

482.6 mm (19インチ) コンポーネントの固定用、および後方のエンクロージャー領域内の追加組み込み用。



## Features

品番	DK 7246.100
仕様	取り付け位置 (センター)
製品説明	個々の482.6 mm(19インチ)コンポーネントを固定するためのキット。ラックの後ろ側の追加取り付け用にも利用できます。マウンティングアングルの取り付け面は、奥行き方向に 25 mm単位で 100 mmまで調節できます。ケーブル集配用のパッチパネルやスプライスボックス用にも充分なスペースを確保できます。フレームの内側実装面に取り付ける、あるいは、該当するシャシーの奥行き方向に取り付けます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
高さ単位(ユニット)	3U
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"

# Features

1パック	2 個
純質量	1.14
総質量	1.304
PCF/VE (Cradle to Gate)	5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	83024900
EAN	4028177186798
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234