

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7296.000

## 第二取り付け面

State: 2025/12/17 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7296.000 - 第二取り付け面 データラック用

482.6 mm (19インチ) ネットワークコンポーネントの収納、またはユニットテーブルとガイドレールの固定用。

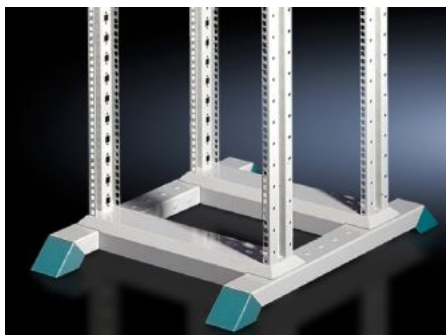

## Features

|            |   |
|------------|---|
| 品番         | DK 7296.000   |
| 製品説明       | 482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントのマウントまたはユニットテーブルおよびガイドレールの固定用。482.6 mm(19インチ)プロファイル穴(前面)、穴中心間隔 465 mm(リア側は470 mm)、パッチパネルおよびケーブルガイドレールの装着用。取り付け面は、50 mm ピッチで位置決めできます。取り付け面最小間隔は 150 mm、最大間隔は 350 mm。 |
| 材質         | 鋼板、2 mm   |
| 表面         | 塗装  |
| 塗装色        | プロファイルフレーム：RAL 7035<br>トリムパネル：RAL 5018  |
| 同梱品        | 高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き<br>取付け用アクセサリ  |
| 取り付け可能寸法   | Installation depth for components: 482.6 mm<br>取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"  |
| 高さ単位(ユニット) | 31 U  |

# Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1パック                    | 1 個  |
| 純質量                     | 11.101   |
| 総質量                     | 11.685   |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 44.5 kg CO2 eq (Cat B)                               |
| PCF クラス分けに関する注記         | カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号                   | 94039910   |
| EAN                     | 4028177128798  |
| E-Number Sweden         | E7282520   |
| ETIM 9                  | EC002620   |
| ECLASS 8.0              | 27189261   |