Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7297.000 第二取り付け面

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7297.000 - 第二取り付け面 データラック用

482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントの収納、またはユニットテーブルとスライドレールの固定用。

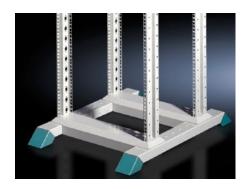

Features

品番	DK 7297.000
製品説明	482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントのマウントまたはユニットテーブルおよびガイドレールの固定用。482.6 mm(19インチ)プロファイル穴(前面)、穴中心間隔 465 mm(リア側は470 mm)、パッチパネルおよびケーブルガイドレールの装着用。取り付け面は、50 mm ピッチで位置決めできます。取り付け面最小間隔は 150 mm、最大間隔は 350 mm。
材質	鋼板、2 mm
表面	塗装
塗装色	プロファイルフレーム:RAL 7035 トリムパネル:RAL 5018
同梱品	高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き 取付け用アクセサリー
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
高さ単位(ユニット)	36 U

© Rittal 2025 2

Features

1パック	1個
純質量	12.028
総質量	12.661
PCF/VE (Cradle to Gate)	48.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177128811
E-Number Sweden	E7282521
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3