

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7298.000

## 第二取り付け面

State: 2026/05/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7298.000 - 第二取り付け面 データラック用

482.6 mm (19インチ) ネットワークコンポーネントの収納、またはユニットテーブルとガイドレールの固定用。

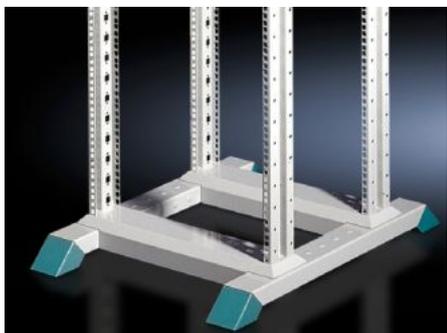

## Features

品番	DK 7298.000
製品説明	482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントのマウントまたはユニットテーブルおよびガイドレールの固定用。482.6 mm(19インチ)プロファイル穴(前面)、穴中心間隔 465 mm(リア側は470 mm)、パッチパネルおよびケーブルガイドレールの装着用。取り付け面は、50 mm ピッチで位置決めできます。取り付け面最小間隔は 150 mm、最大間隔は 350 mm。
材質	鋼板、2 mm
表面	塗装
塗装色	プロファイルフレーム：RAL 7035 トリムパネル：RAL 5018
同梱品	高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き 取付け用アクセサリ
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
高さ単位(ユニット)	40 U

# Features

1パック	1 個
純質量	12.664 kg
総質量	13.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	50.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK Second pair of mounting angles, 40 U, 482.6 mm (19"), For Data Rack