

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7298.000

第二取り付け面

State: 2026/01/20 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7298.000 - 第二取り付け面 データラック用

482.6 mm (19インチ) ネットワークコンポーネントの収納、またはユニットテーブルとスライドレールの固定用。

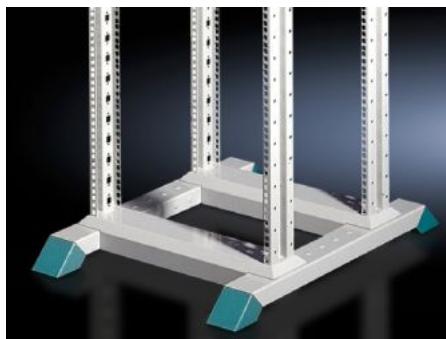

## Features

品番	DK 7298.000
製品説明	482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントのマウントまたはユニットテーブルおよびガイドレールの固定用。482.6 mm(19インチ)プロファイル穴(前面)、穴中心間隔 465 mm(リア側は470 mm)、パッチパネルおよびケーブルガイドレールの装着用。取り付け面は、50 mm ピッチで位置決めできます。取り付け面最小間隔は 150 mm、最大間隔は 350 mm。
材質	鋼板、2 mm
表面	塗装
塗装色	プロファイルフレーム : RAL 7035 トリムパネル : RAL 5018
同梱品	高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き 取付け用アクセサリー
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
高さ単位(ユニット)	40 U

# Features

1パック	1 個
純質量	12.664
総質量	13.5
PCF/VE (Cradle to Gate)	50.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177128835
E-Number Sweden	E7282522
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261