Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7298.000 第二取り付け面

State: 2025/11/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7298.000 - 第二取り付け面 データラック用

482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントの収納、またはユニットテーブルとスライドレールの固定用。

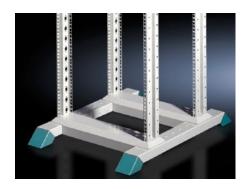

Features

| 品番 | DK 7298.000 |
|------------|---|
| 製品説明 | 482.6 mm(19インチ)ネットワークコンポーネントのマウントまたはユニットテーブルおよびガイドレールの固定用。482.6 mm(19インチ)プロファイル穴(前面)、穴中心間隔 465 mm(リア側は470 mm)、パッチパネルおよびケーブルガイドレールの装着用。取り付け面は、50 mm ピッチで位置決めできます。取り付け面最小間隔は 150 mm、最大間隔は 350 mm。 |
| 材質 | 鋼板、2 mm |
| 表面 | 塗装 |
| 塗装色 | プロファイルフレーム:RAL 7035 トリムパネル:RAL 5018 |
| 同梱品 | 高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き 取付け用アクセサリー |
| 取り付け可能寸法 | Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19" |
| 高さ単位(ユニット) | 40 U |

© Rittal 2025

2

Features

| 1パック | 1個 |
|-------------------------|--|
| 純質量 | 12.664 |
| 総質量 | 13.5 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 50.8 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94039910 |
| EAN | 4028177128835 |
| E-Number Sweden | E7282522 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

© Rittal 2025 3