


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

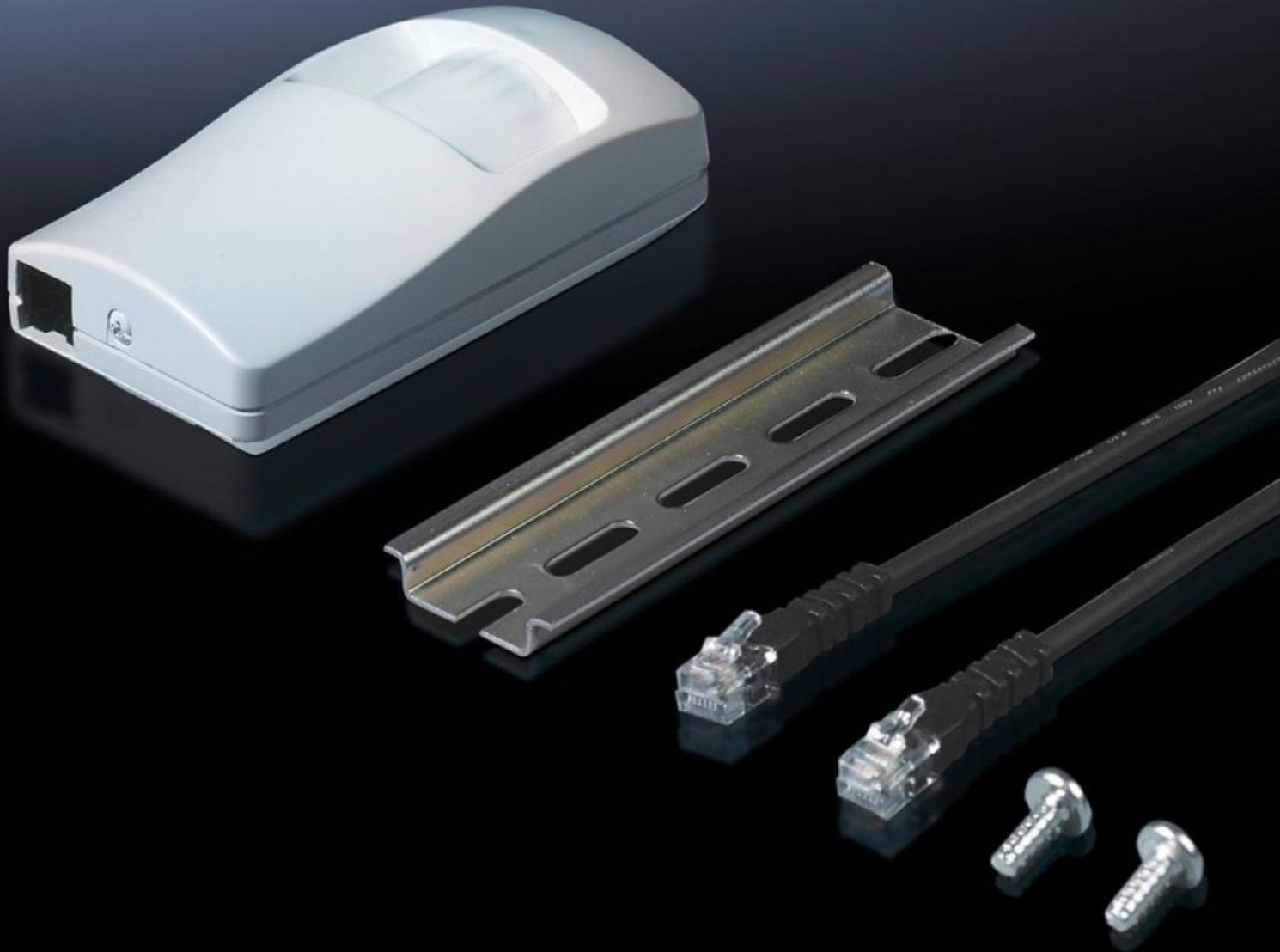

DK 7320.570 CMC III センサー

State: 2026/06/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.570 - CMC III センサー

CMC-TC ドアセンサー

Features

品番	DK 7320.570
仕様	ドアセンサー
製品説明	CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。 センサーは、ある領域に動きがないかを監視します。
材質	プラスチック フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー
塗装色	ハウジング：白
同梱品	センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む 接続ケーブル、プラグ付き マウントレール固定用取り付けクリップ 取り付け部品を含む

Features

CANバスへの接続	CMC III CAN バスインターフェース経由で間接的に
インターフェース	RJ12
IoT インターフェースごとの最多ログイン数	32
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
注記：	納期についてはお問合せ下さい
測定方法	赤外線 (IR) ディテクター
寸法：	幅: 59 mm 高さ: 102 mm 奥行: 32 mm
動作温度範囲	5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.25 kg
総質量	0.267 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
製品説明	DK CMC-TC Motion sensor

Approvals

Explanations

製造者宣言書

CE適合宣言書