
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






State: 2025/11/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

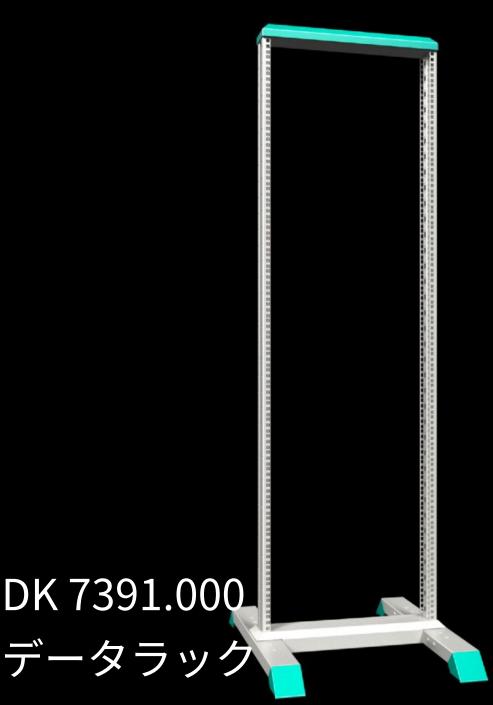

DK 7391.000 - データラック

組み立てと取り付けの際のすべての方向からの最適なアクセスと、ツインキャスターを使用する際の最大の可動性を保証するためのデータラック。

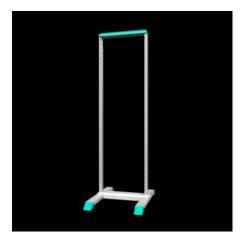





Features

品番	DK 7391.000
材質	プロファイルフレーム、ベース鋼板 脚:亜鉛ダイカスト
General colour	RAL 7035
塗装色	プロファイルフレーム、ベースRAL 7035 トリムパネル、脚:RAL 5018
同梱品	高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き アンカー固定も可能な脚部付きの堅固なベース(脚カバーは外します)。 取付け用アクセサリー
寸法:	幅: 550 mm 高さ: 1,500 mm 奥行: 750 mm
高さ単位(ユニット)	31 U

© Rittal 2025

Features

高さ単位(ユニット)	31 U
第二取り付け面までの距離、50 mm ピッチ	150 - 350 mm
取り付け面間のピッチ寸法	50 mm
19インチ取り付け面の耐荷重	1,500 N
注記:	2つ目の取り付け面は別途ご発注ください
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	16.781
総質量	17.664
PCF/VE (Cradle to Gate)	67.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177129795
E-Number Sweden	E7239646
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602

© Rittal 2025 3