


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

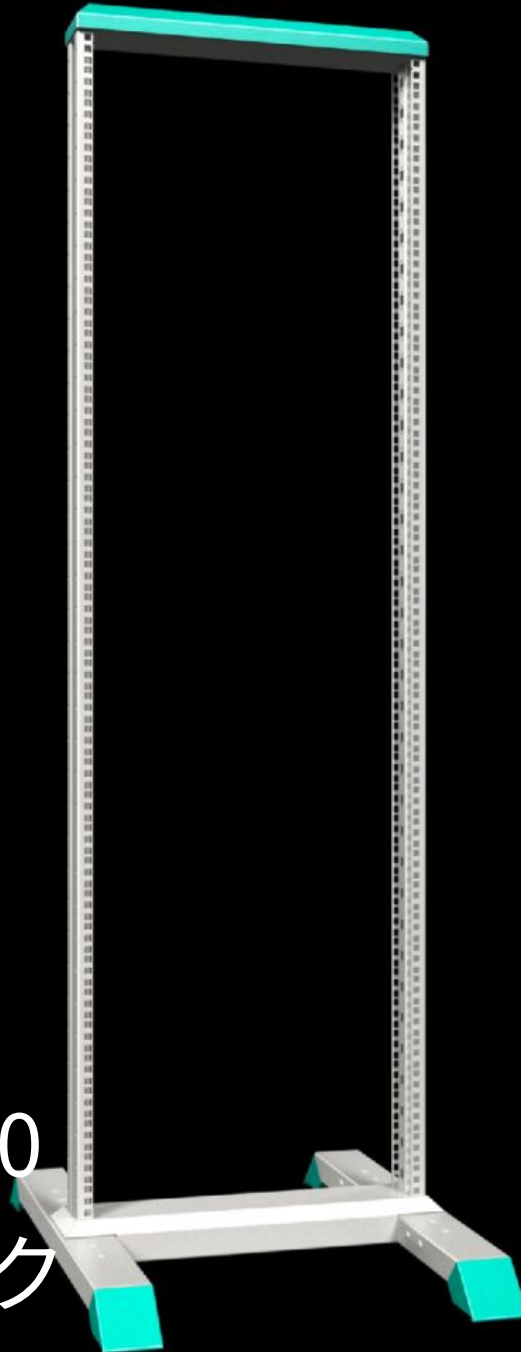

DK 7391.000  
データラック

State: 2026/05/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7391.000 - データラック

組み立てと取り付けの際のすべての方向からの最適なアクセスと、ツインキャスターを使用する際の最大の可動性を保証するためのデータラック。

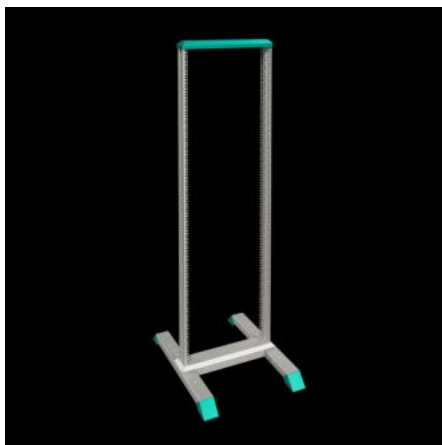

## Features

品番	DK 7391.000
材質	プロファイルフレーム、ベース鋼板 脚：亜鉛ダイカスト
General colour	RAL 7035
塗装色	プロファイルフレーム、ベースRAL 7035 トリムパネル、脚：RAL 5018
同梱品	高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き アンカー固定も可能な脚部付きの堅固なベース(脚カバーは外し ます)。 取付け用アクセサリ
寸法：	幅: 550 mm 高さ: 1,500 mm 奥行: 750 mm
高さ単位(ユニット)	31 U

# Features

高さ単位(ユニット)	31 U
第二取り付け面までの距離、50 mm ピッチ	150 - 350 mm
取り付け面間のピッチ寸法	50 mm
19インチ取り付け面の耐荷重	1,500 N
注記：	2つ目の取り付け面は別途ご発注ください
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	16.781 kg
総質量	17.664 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	67.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
製品説明	DK Data Rack distributor rack, WHD: 550x1499,5x750 mm, 31 U, RAL 7035