


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

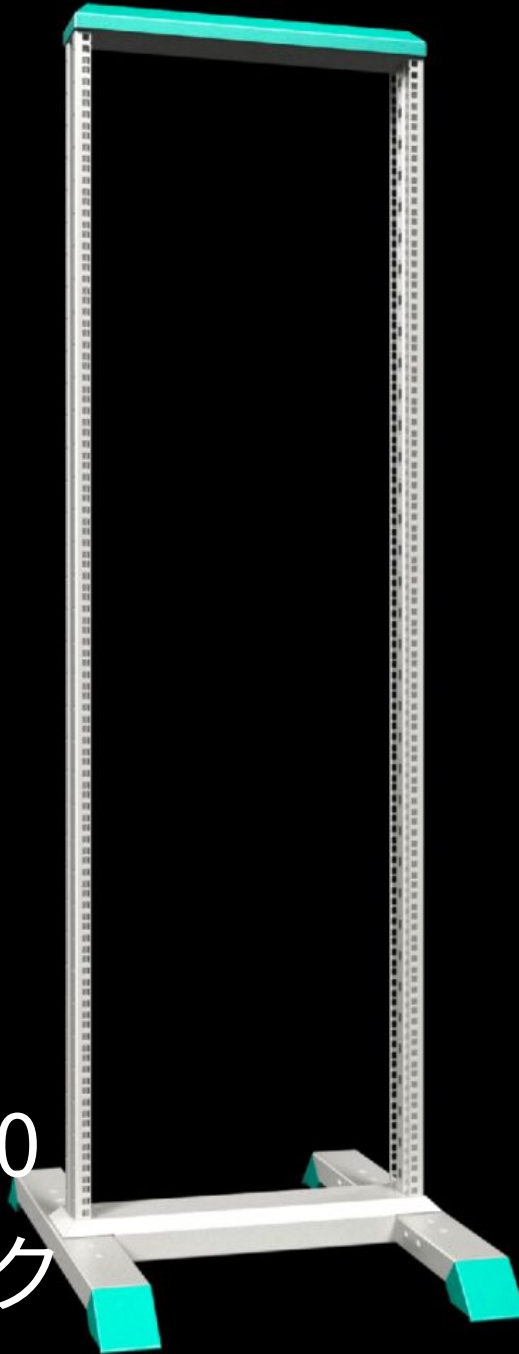

DK 7396.000

データラック

State: 2026/07/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7396.000 - データラック

組み立てと取り付けの際のすべての方向からの最適なアクセスと、ツインキャスターを使用する際の最大の可動性を保証するためのデータラック。



Features

品番	DK 7396.000
材質	プロファイルフレーム、ベース鋼板 脚：亜鉛ダイカスト
General colour	RAL 7035
塗装色	プロファイルフレーム、ベースRAL 7035 トリムパネル、脚：RAL 5018
同梱品	高剛性マウンティングフレーム、482.6 mm (19インチ) 穴付き アンカー固定も可能な脚部付きの堅固なベース(脚カバーは外し ます)。 取付け用アクセサリ
寸法：	幅: 550 mm 高さ: 1,722 mm 奥行: 750 mm
高さ単位(ユニット)	36 U

Features

高さ単位(ユニット)	36 U
第二取り付け面までの距離、50 mm ピッチ	150 - 350 mm
取り付け面間のピッチ寸法	50 mm
19インチ取り付け面の耐荷重	1,500 N
注記：	2つ目の取り付け面は別途ご発注ください
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	15.1 kg
総質量	18.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	71.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
製品説明	DK Data Rack distributor rack, WHD: 550x1721,8x750 mm, 36 U, RAL 7035