
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



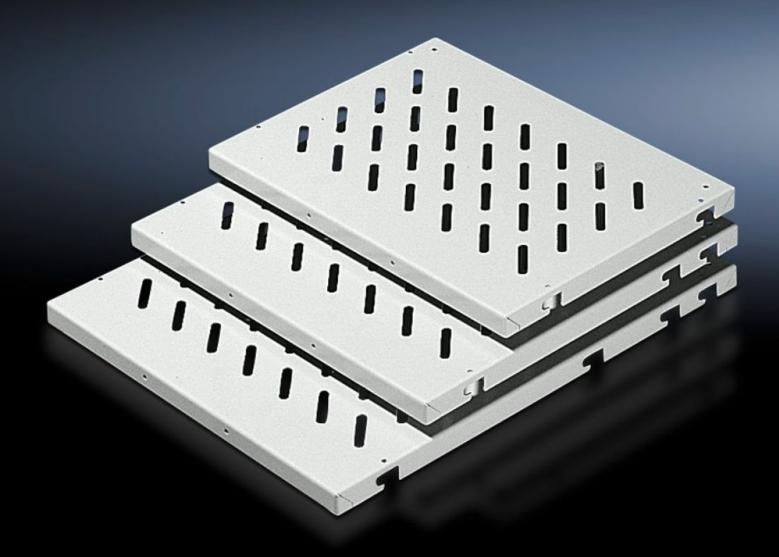

DK 7464.035

ユニットテーブル、フレーム固定式

State: 2025/11/02 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7464.035 - ユニットテーブル、フレーム固定式 for enclosure widths 600 mm, 800 mm

フレーム固定用、482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの組み込み用。 エンクロージャーの幅:600 mmと800 mm、負荷能力:50 kg/ 100 kg。

Features

品番	DK 7464.035
仕様	穴付き
製品説明	フレームへの固定に使用します。482.6 mm (19インチ) マウント非 装備のエンクロージャーへの取り付け用。
メリット	位置決めピンや固定レールは、エンクロージャー奥行き方向に、25 mmピッチで取り付け可能。 ハンドル用の取り付け穴付き。
用途	482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの取り 付けに使用します。
材質	鋼板製
表面	
塗装色	RAL 7035
同梱品	スロット付きユニットテーブル 2 x 固定レール
取り付け方法	固定式:ユニットテーブル、50 kg、固定ボルトをシステムセクションに取り付けます 固定式:ユニットテーブル、100 kg、固定レールをシステムセクションに取り付けます 取り付け位置を奥行き方向に変更可能:システムセクションに取り付けてあるスライドレール付きユニットテーブル

© Rittal 2025

Features

耐荷重	平面荷重 100 kg
取り付けについてのご注意	内側実装面用には、さらに2本のシステムセクションが必要になり ます
注記:	ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 100 mmになります。
寸法:	幅: 471 mm 高さ: 45 mm 奥行: 400 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT TS IT 幅: 600 mm
1パック	1個
純質量	5.348
総質量	5.629
PCF/VE (Cradle to Gate)	21.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177165977
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025