


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

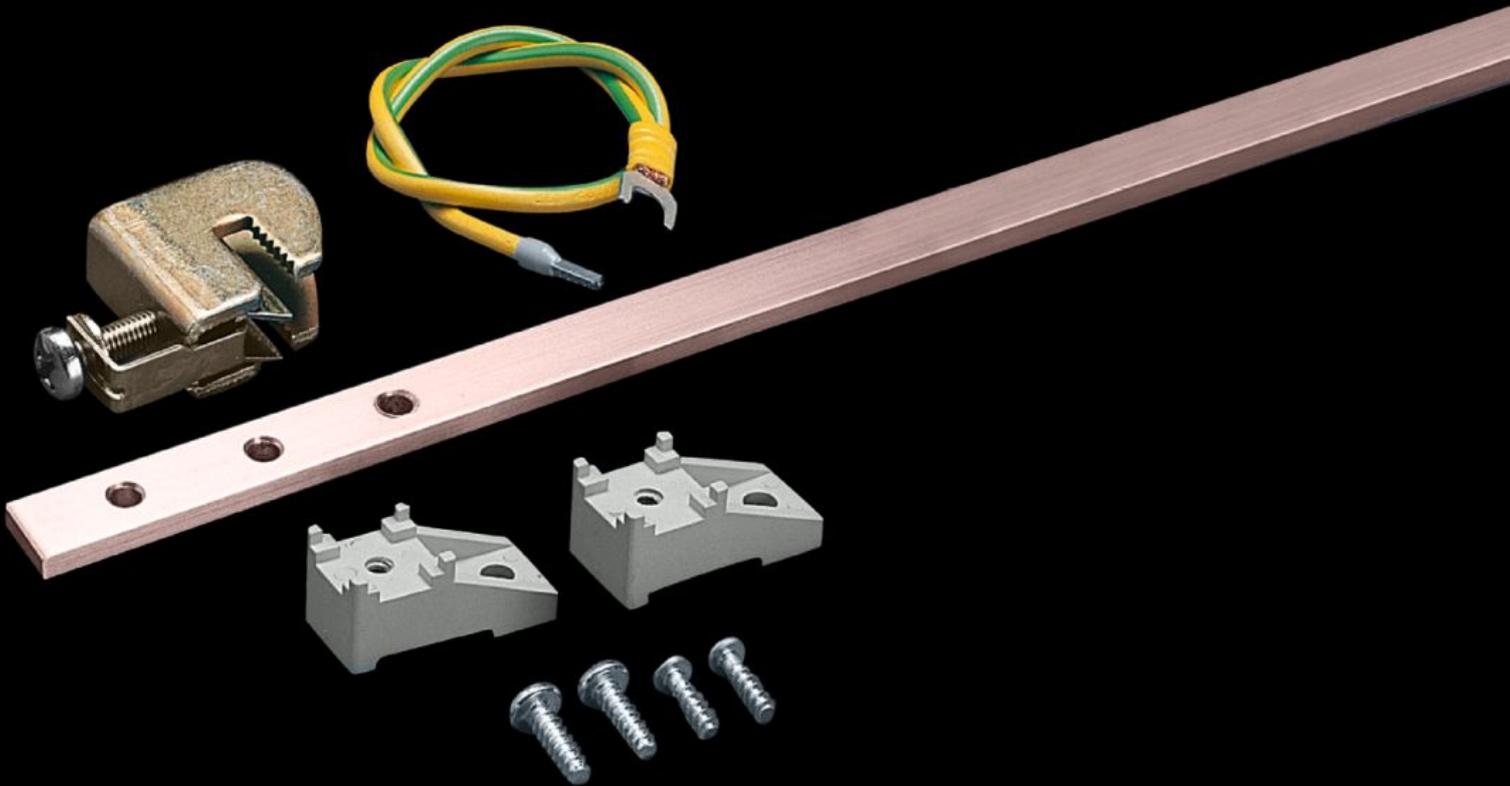

## DK 7547.000

## 長尺アースレール、垂直

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7547.000 - 長尺アースレール、垂直 VX、VX IT用

同封のアース用導体を使って、Patch-Panelのサポートブラケットを中性点方式で接地できます。アースクリップは可変で調整でき、レールの電流負荷能力は約200 Aです。

## Features

|        |   |
|--------|---|
| 品番     | DK 7547.000   |
| 製品説明   | ディストリビューターの 25 mmDINピッチへの取り付け、または 482.6 mm (19インチ)マウンティングレールへの取り付けが簡単です。付属のアースストラップにより、各パッチパネルのケーブルクランプブラケットを星形にアース処理することができます。アース端子位置は調節可能です。レールの電流容量は約 200 A。 |
| 同梱品    | アース用レール、E-Cu 57、DIN EN 12 163、DIN EN 13 601に準拠、15 x 5 mm<br>null<br>アースケーブル 6 mm <sup>2</sup> 、長さ = 500 mm 15本<br>取り付け部品を含む                                     |
| 寸法：    | 長さ: 1,745 mm  |
| 適用     | エンクロージャータイプ: VX<br>VX IT<br>TS<br>高さ: 2,000 mm  |
| 1パック   | 1 個   |
| 純質量    | 2.4 kg  |
| 総質量    | 2.62 kg   |
| 関税率番号  | 74198090  |
| ETIM 9 | EC000329  |

# Features

---

ECLASS 8.0

27400605

---

製品説明

DK アースレール、垂直、長さ：1745 mm、アースストラップ：  
15x6 mm<sup>2</sup>、長さ：500 mm、導体接続クランプ：16 x 2.5~16  
mm<sup>2</sup>