


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

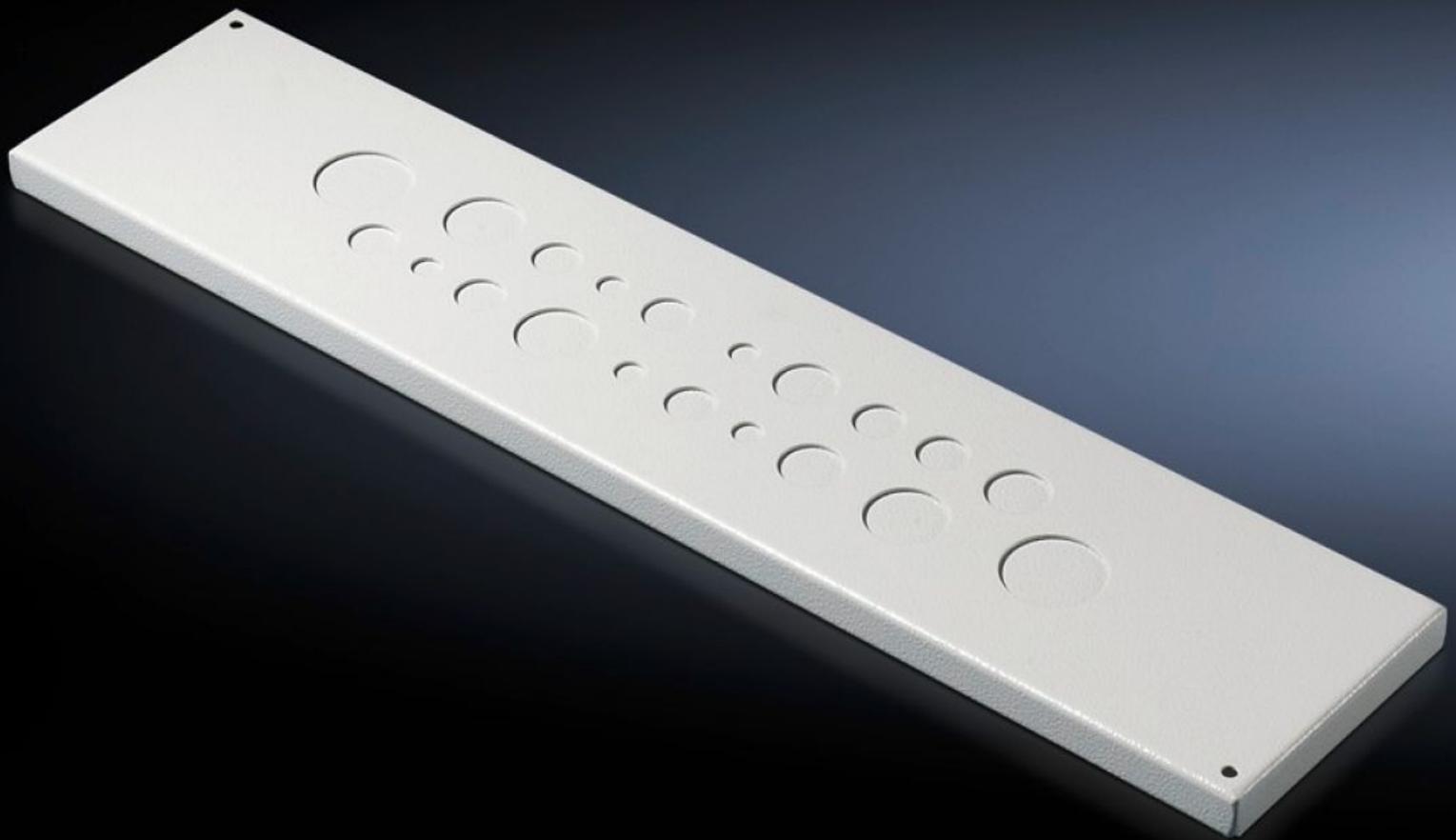

EL 7705.235

メトリックケーブルグラ
ランドプレート

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 7705.235 - メトリックケーブルグランド用グランドプレート EL 用

フォームプラスチックでのパッキングと、マークされていて、くりぬくことができる、メートル単位のケーブルネジ止め用の穴が付いた、角張ったフランジプレート。

Features

品番	EL 7705.235
製品説明	エッジ処理を施された、シール付き、およびM12、M20、M25、M32、M40のメトリックタイプのケーブルグランド用打ち抜き穴付きグランドプレートです。
材質	鋼板、1.5 mm
塗装色	RAL 7035
メートル法打ち抜き穴の数	4 x M12 8 x M20 6 x M25 1 x M32 1 x M40
寸法：	幅: 599 mm 奥行: 133.5 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1 個
純質量	1.55 kg
総質量	1.64 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	6.2 kg CO2 eq (Cat B)

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73079100
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
製品説明	EL Gland plate for metric cable glands, WxD: 599x133,5 mm, For EL