


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

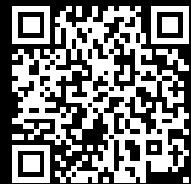

DK 7712.135

EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2026/02/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7712.135 - EL ウォール型ボックス、3分割型 マウンティングレールおよび19インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります：密閉型グランドプレート、上下、マウンティングレール、Cレール、壁面固定ホルダー。保護等級IP 55

Features

品番	DK 7712.135
仕様	IT ウォール型ボックス マウンティングレールおよび19インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、 1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー)

Features

同梱品	ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート(上下)、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きです。 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには25 mmピッチ穴、さらに、フロント側には、奥行き無段階調整式の19インチマウンティングレール2本が付属。 ウォールブラケット(10 mm)4個 デザイン透視ドア 1ダブルビットキーNo.5 ロックインサート用のミニクイックハンドル 安全ロック3524 E
高さ単位(ユニット)	12 U
寸法:	幅: 600 mm 高さ: 612 mm 奥行: 473 mm
取り付け可能奥行	420 mm
内法	内法幅: 502 mm 内法高さ: 549 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジング	316 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
IKコード	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)	600 N
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529に準拠	IP 55
1パック	1 個
純質量	34.2

Features

総質量	36
関税率番号	94032080
EAN	4028177324190
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------