


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

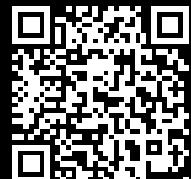

DK 7715.735

EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2026/02/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7715.735 - EL ウォール型ボックス、3分割型 セット アップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります：密閉型グランドプレート、上、下にダストブラシ付き、マウンティングレール、Cレール、排気フィルター、アースレール、壁面固定ホルダー

Features

品番	DK 7715.735
仕様	IT ウォール型ボックス セットアップ仕様、19 インチ マウンティングレール付き、奥行き調整式
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー)

Features

同梱品	ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート(上)、ブラシストリップ付きグランドプレート(下)、垂直方向のマウンティングレール2本、水平方向のケーブルクランプ用C形レール付きです。 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには25 mm ピッチ穴、フロント側には、奥行き無段階調整式の19インチ マウンティングレールが2本、さらに、左右の面にフィルタールーバーが付属。 星形アース付きアースレール デザイン透視ドア 1ダブルビットキー No. 5 ウォールブラケット 10 mm ロックインサート用のミニクイックハンドル 安全ロック 3524 E
高さ単位(ユニット)	15 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 746 mm 奥行: 573 mm
取り付け可能奥行	520 mm
内法	内法幅: 502 mm 内法高さ: 683 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジング	416 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
IKコード	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)	750 N
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54 (上下に、開口部のないグランドプレートを使用した場合)

Features

1パック	1 個
純質量	42.75
総質量	45
関税率番号	94032080
EAN	4028177324244
E-Number Sweden	E7239959
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)