


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

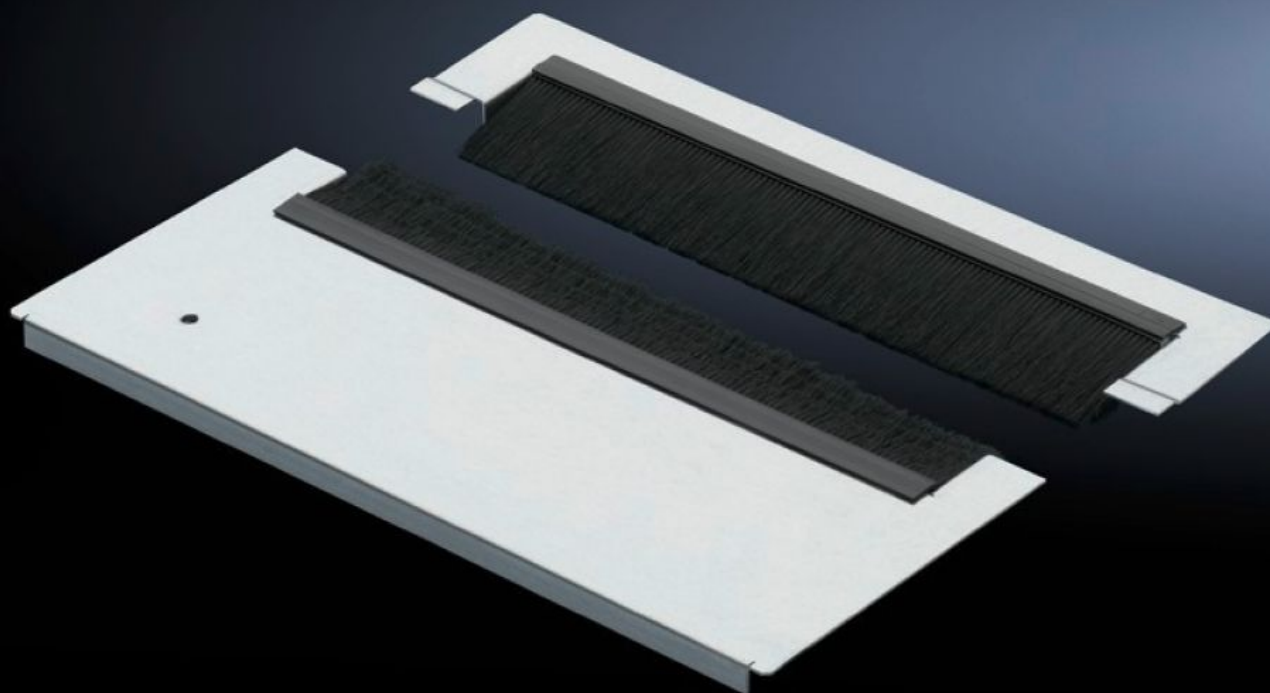

**TS 7825.367**

**グラウンドモジュール、ケーブル引き込み用**

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 7825.367 - グランドモジュール、ケーブル引き込み用

## TS, TS IT, VX SE 用

特殊なケーブル配線に使用する、2個の部分からなるベースモジュールです。ブラシストリップが相互に付いていて、大量のケーブルに対するカバー力に優れています。



## Features

品番	TS 7825.367
仕様	ケーブルエントリー、高密度ブラシ付き
製品説明	互い違いに並んでいる専用のブラシストリップは、ケーブルの引き込みが適切であれば、最大限の保護をお約束します。二分割形のため、配線済みであっても、このグランドモジュールによるシステムアップが可能です。
材質	モジュールパネル：鋼板 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
表面	モジュールパネル：亜鉛メッキ
同梱品	取り付け部品を含む クリップを含む
注記：	TS IT内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレートモジュールの組み合わせが必要です。
寸法：	奥行: 237.5 mm

# Features

---

適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT SE 幅: 600 mm
1パック	1 個
純質量	1.3 kg
総質量	1.42 kg
関税率番号	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK Gland plate module, For W: 600 mm, For cable entry with brush, super-airtight