


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

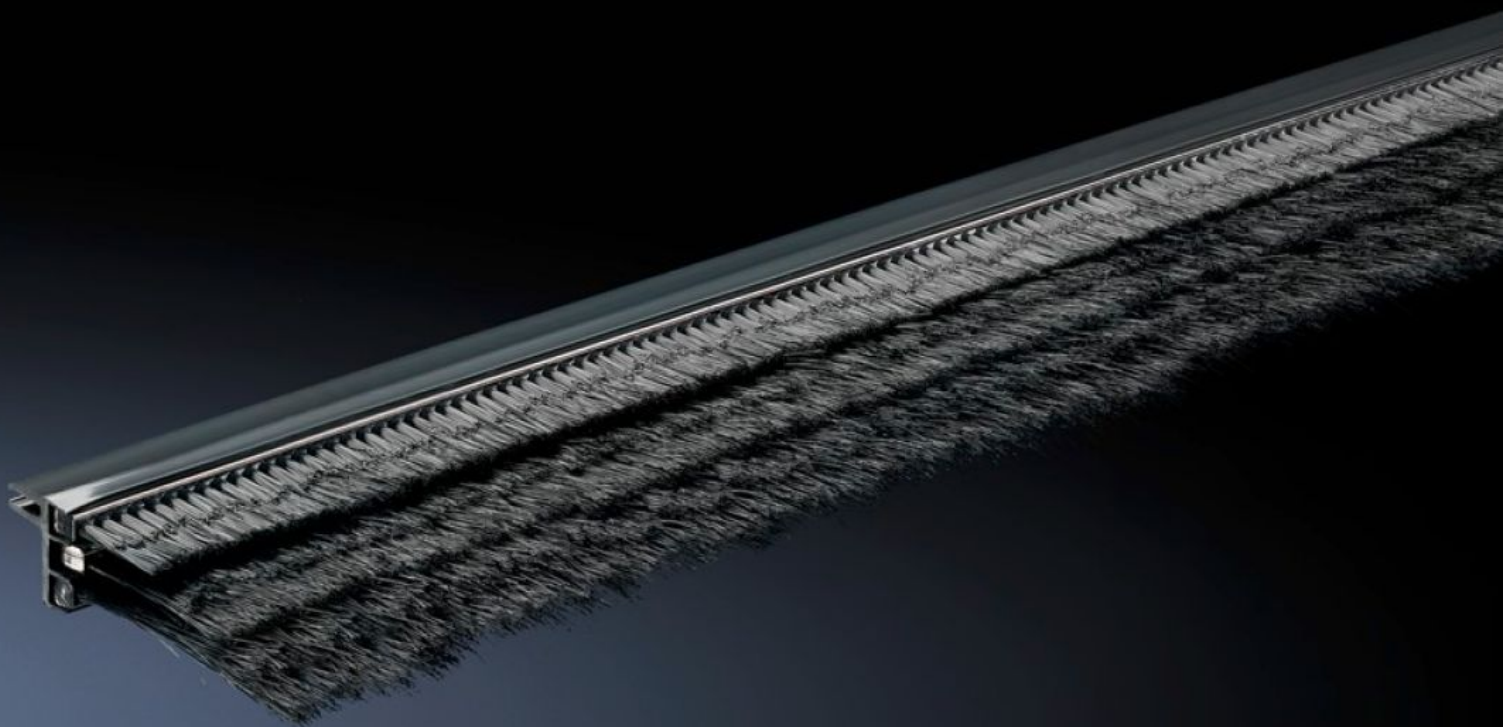

DK 7825.375

ブラシストリップ、高密閉タイプ

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.375 - ブラシストリップ、高密閉タイプ

ケーブルの束と配線を可能な限り密にするための、特殊なブラシストリップ。

Features

品番	DK 7825.375
製品説明	フラットパーツ、グラウンドプレートおよびパネルなどの個別のカスタマイズに使用します。サイドパネル、リアパネル、ドア、トップパネル、グラウンドプレートなどの任意の位置のケーブル配線用カットアウトに取り付けてください。ケーブル束や個別のケーブルの処理に高い密閉性が必要な場合に、このブラシストリップを使用します。互い違いに配置されたブラシストリップは、多量のケーブルを引き込んだ場合も良いシーリング効果を保証します。望まれない通気も最小限に抑えることができます。
材質	ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB
同梱品	各ブラシストリップ 1個、長さ 1 m、右と左の仕様
ブラシ長さ	58 mm
長さ	1 m
寸法：	長さ: 1 m
適用板厚	1.5 - 2 mm
1パック	1 個
純質量	0.65 kg
総質量	0.82 kg
関税率番号	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Features

製品説明

DK Brush strip, super-airtight, Bristle length: 58 mm, 2 pcs. L: 1 m, right-hand and left-hand version, Plastic to UL 94-V0