


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

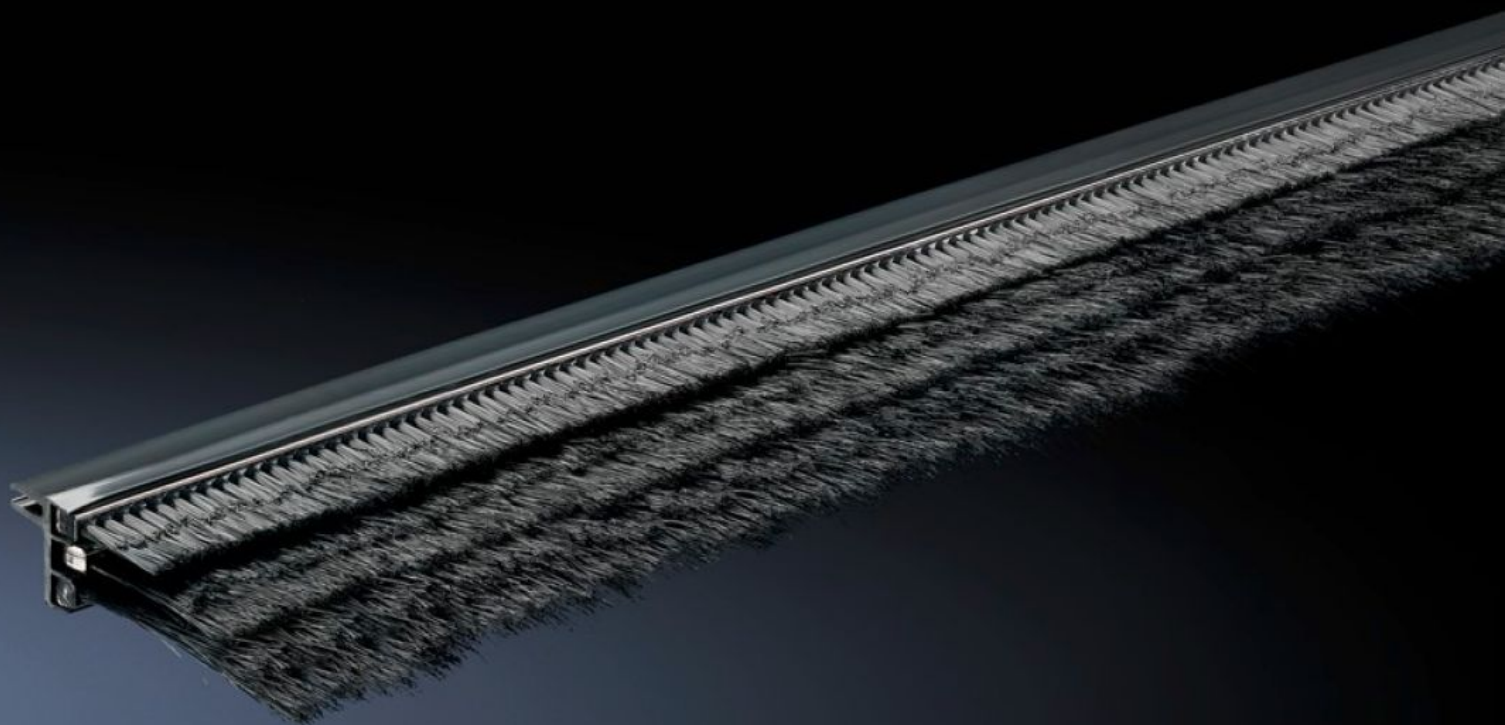

DK 7825.375

ブラシストリップ、高密閉タイプ

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.375 - ブラシストリップ、高密閉タイプ

ケーブルの束と配線を可能な限り密にするための、特殊なブラシストリップ。

Features

| | |
|------------|---|
| 品番 | DK 7825.375 |
| 製品説明 | フラットパーツ、グラウンドプレートおよびパネルなどの個別のカスタマイズに使用します。サイドパネル、リアパネル、ドア、トップパネル、グラウンドプレートなどの任意の位置のケーブル配線用カットアウトに取り付けてください。ケーブル束や個別のケーブルの処理に高い密閉性が必要な場合に、このブラシストリップを使用します。互い違いに配置されたブラシストリップは、多量のケーブルを引き込んだ場合も良いシーリング効果を保証します。望まれない通気も最小限に抑えることができます。 |
| 材質 | ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB |
| 同梱品 | 各ブラシストリップ 1個、長さ 1 m、右と左の仕様 |
| ブラシ長さ | 58 mm |
| 長さ | 1 m |
| 寸法： | 長さ: 1 m |
| 適用板厚 | 1.5 - 2 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.65 kg |
| 総質量 | 0.82 kg |
| 関税率番号 | 96035000 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Features

製品説明

DK Brush strip, super-airtight, Bristle length: 58 mm, 2 pcs. L: 1 m, right-hand and left-hand version, Plastic to UL 94-V0