
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



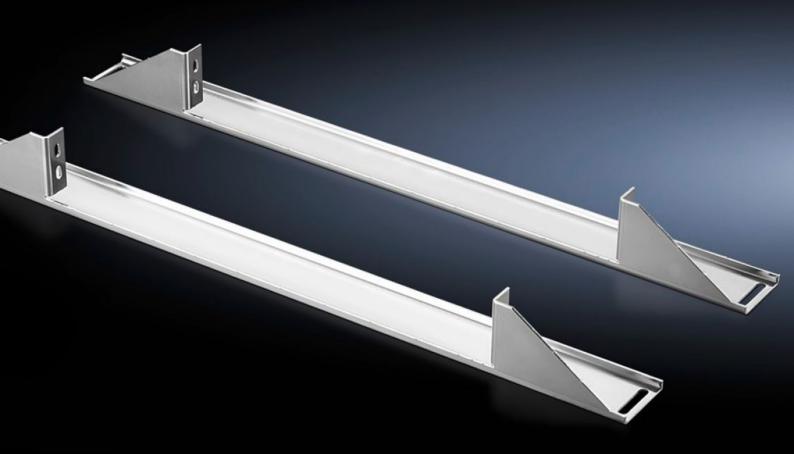

# DK 7827.480 TS 取り付けブラケット

State: 2025/11/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



## DK 7827.480 - TS 取り付けブラケット TS内の482.6 mm(19インチ)L型プロファイルレール用

ケーブル配線の際の側面の空きスペースの最適化用。固定用縦長穴上の、奥行きを変えられる固定が可能になります。

#### **Features**

品番	DK 7827.480
仕様	取り付け位置(センター)
	取り付けブラケットはキャビネットフレームの幅方向にねじ留めします。マウンティングレールはブラケットの上下に固定します。エンクロージャーの部分的な実装には、TS システムセクション 17 x 73 mm をエンクロージャーフレームの外側実装面に取り付けてご使用ください。
	ブラケットはケーブルガイドに最適な側面の空きスペースをもたらします。 固定用長穴で奥行き可変式の固定が可能 部分的な19インチ実装に最適
用途	既存のTS アプリケーションへの追加装備に。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
· —· · ·	エンクロージャータイプ: TS 幅: 800 mm
1パック	2個
純質量	3.38

© Rittal 2025

### **Features**

総質量	3.6
関税率番号	73182900
EAN	4028177302631
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3