


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554
取り付けフレーム 54 U

State: 2025/12/03 (Source: <https://www.ittal.com/jp-a>)

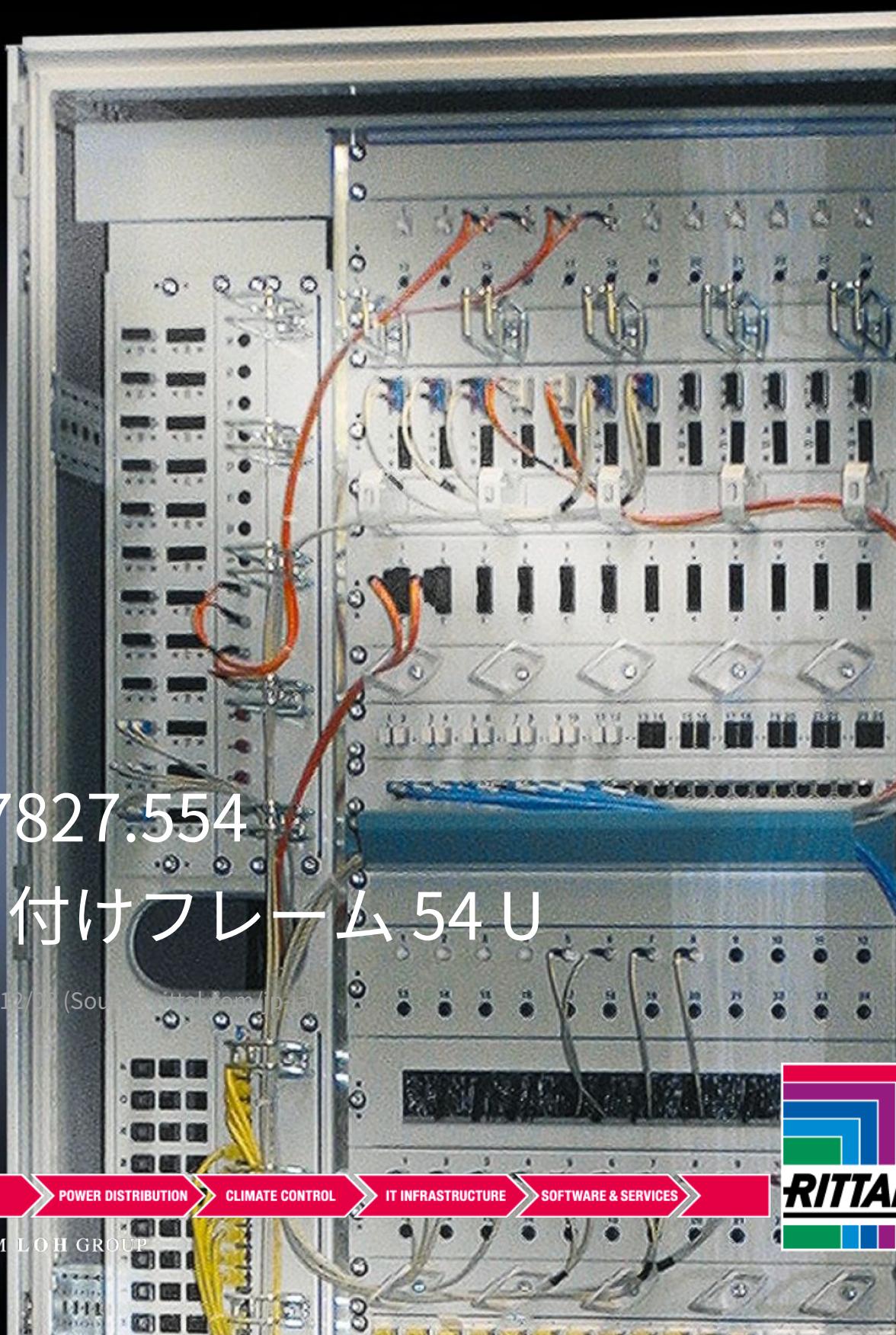

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - 取り付けフレーム 54 U TS 8用

利用可能な架装面が42 Uである、側面に移した19インチ架装面の構築用、および側面に垂直に組み込むことができる新たな12 Uの追加的統合用。

Features

品番	DK 7827.554
製品説明	サイドに移した有効取り付け面 42 Uの19インチレール取り付けや、サイドの垂直方向に取り付け可能な 12 Uの後付けに利用できます。サイドの拡張用パネル部分には各4 U、三つの取り付け面が縦に並んでいます。フレームはフロントにもリアにも取り付け可能です。
材質	鋼板製
表面	取り付け用ブラケット (亜鉛メッキ) サイドトリムパネル: 塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	サイド用 12 U マウンティングパネルを含む
高さ単位(ユニット)	54 U
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
Additional vertical installation space U	12 U
品番について	納期についてはお問合せ下さい
適用	エンクロージャータイプ: TS 8 幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm
1パック	1 セット

Features

純質量	8
総質量	9
関税率番号	94039910
EAN	4028177302594
ECLASS 8.0	27189261