


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

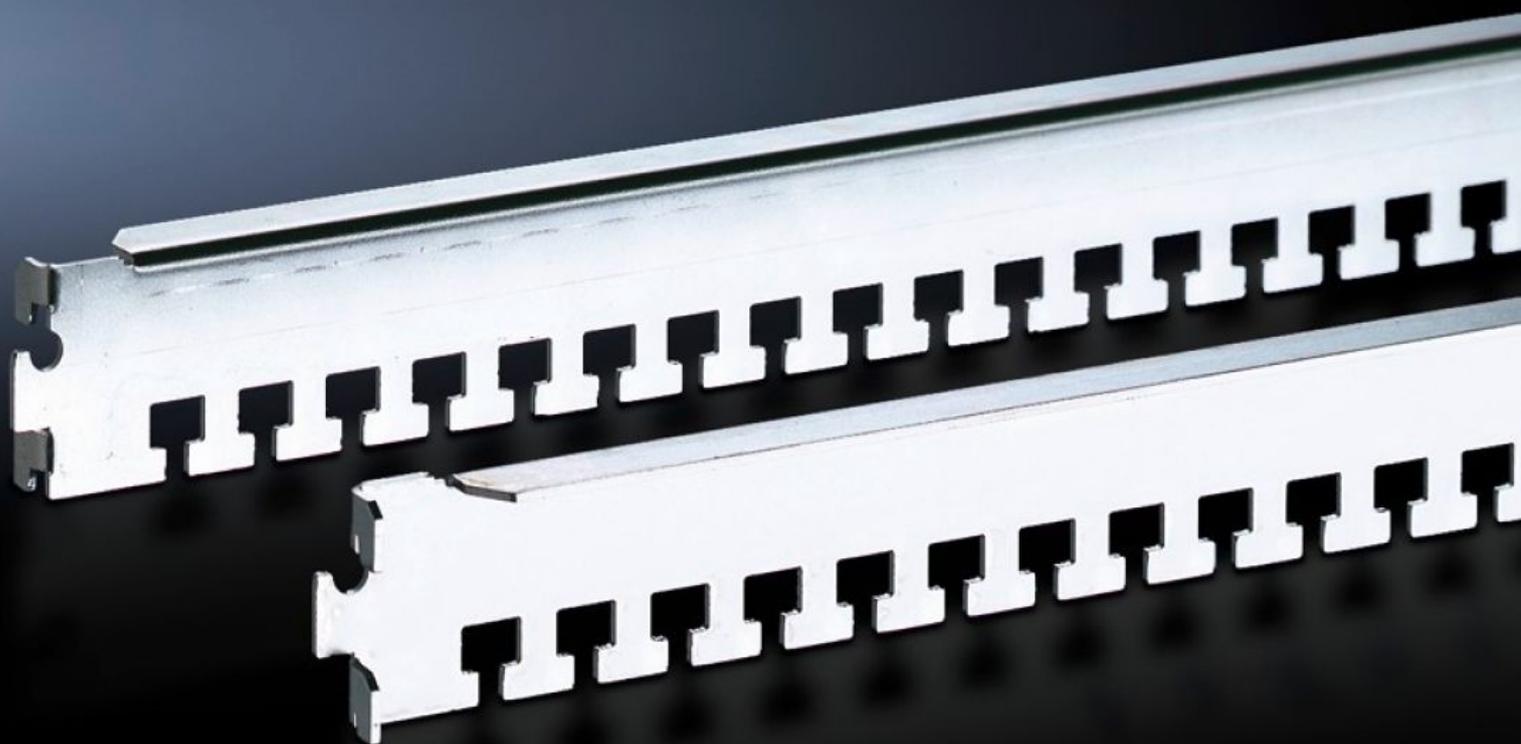

## DK 7828.101

## ケーブルクランプレール

State: 2026/02/28 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7828.101 - ケーブルクランプレール TS、TS IT用

ケーブルタイまたはマジックテープでのケーブルの固定用。ケーブルサポートレールはフレームプロフィールに吊るされ、さらにネジ1本で固定できます。

## Features

品番	DK 7828.101
仕様	内側実装面用
製品説明	エンクロージャーフレームにそってのケーブルガイドに。ケーブルクランプレールに、ケーブルタイまたは面ファスナーケーブルバインダーを使ってケーブルを取り付けることができます。ケーブルクランプレールは、エンクロージャーフレームあるいはマウントフレームのフレームセクションに掛け、さらに、ねじで固定することもできます。
用途	TS フレームプロファイルに TS IT のプロファイルレール間、エンクロージャー奥行き方向用
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
適用	エンクロージャータイプ: TS TS IT 幅: 1,000 mm 奥行: 1,000 mm
適用幅	1,000 mm
1パック	4 個
純質量	1.692 kg
総質量	1.94 kg

# Features

---

関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	DK Cable clamp rail, For the inner mounting level, For WxD: 1000 mm