
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.



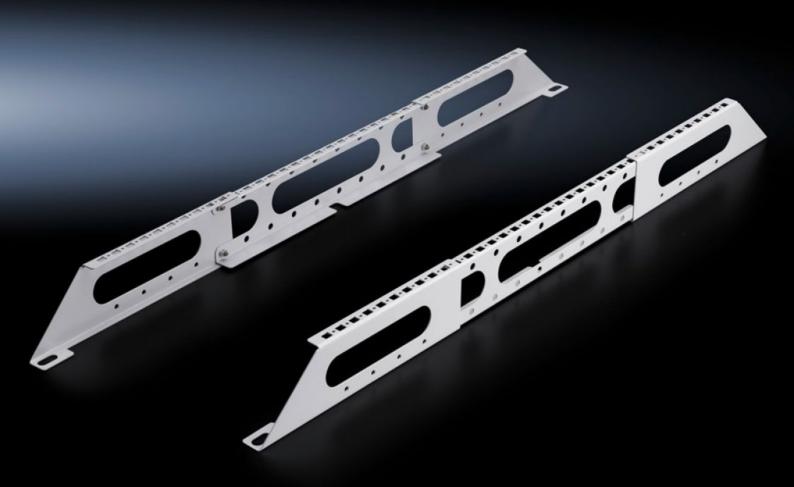

DK 7831.472 <u>ケーブルルート用システムホルダー</u>

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7831.472 - ケーブルルート用システムホルダー VX、 VX IT用

奥行き方向に取り付け位置を変更できるキャリアシステムは、最も一般的なケーブルルートシステムの固定を可能にし、奥行き 800 mm ~ 1200 mm までのすべてのネットワークラックに、トップパネルの外側にあるねじで固定できます。



Features

品番	DK 7831.472
仕様	キャリア高さ 102 mm
製品説明	奥行き可変式のキャリアシステムです。奥行き 800 mm ~ 1200 mm までのすべてのネットワークラックに、トップパネルの外側にあるねじで固定できます。タッピングねじやケージナット用の既設システム穴を使えば、一般的なケーブルルートの取り付けも可能です。
材質	鋼板製
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
耐荷重(静荷重)	2,500 N

© Rittal 2025

Features

注記:	VX IT 用ファンプレートとの組み合わせが可能 マウンティングレールとの組み合わせで、その他のケーブルガイド レールや配管を取り付けることもできます。
基材	鋼板製
1パック	2個
純質量	3.29
総質量	3.49
PCF/VE (Cradle to Gate)	13.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
型税率番号 関税率番号	73269098
EAN	4028177517301
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025