

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.725

マウントフレーム、19インチ

State: 2025/12/17 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.725 - マウントフレーム、19インチ TS、標準CS ボックスおよびCSモジュールボックス用

前後の482.6 mm（19インチ）架装面の改修用。溶接した482.6 mm（19インチ）マウンティングフレームは完全に奥行きを変えて固定できます。

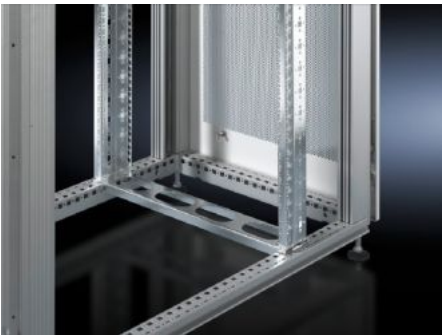

Features

品番	DK 7856.725
製品説明	溶接加工された 19インチマウントフレーム。エンクロージャーの奥行きに完璧に合わせることができ、19インチ取り付け面前後部に直接設置できます。フレームはTSエンクロージャーフレームのシステム穴を使いサイド・リア部分から取り付けるため、ケーブルクランプレールやケーブルガイドリングといったTSシステムアクセサリも固定できます。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
寸法：	幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)	24 U
耐荷重	10,000 N（全面実装、19インチマウントフレーム2本で均一に負荷分散した場合）

Features

注記：	482.6 mm (19インチ)マウントフレームとルーフ型ファンユニットの併用はできません。換気促進にはモジュール式ファンルーフの使用をお勧めします。
適用	エンクロージャータイプ: TS 8 CSベーシックエンクロージャー CSモジュールエンクロージャー 幅: 800 mm 高さ: 1,200 mm
1パック	1 個
純質量	10.246
総質量	10.785
関税率番号	73269098
EAN	4028177402393
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261