
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



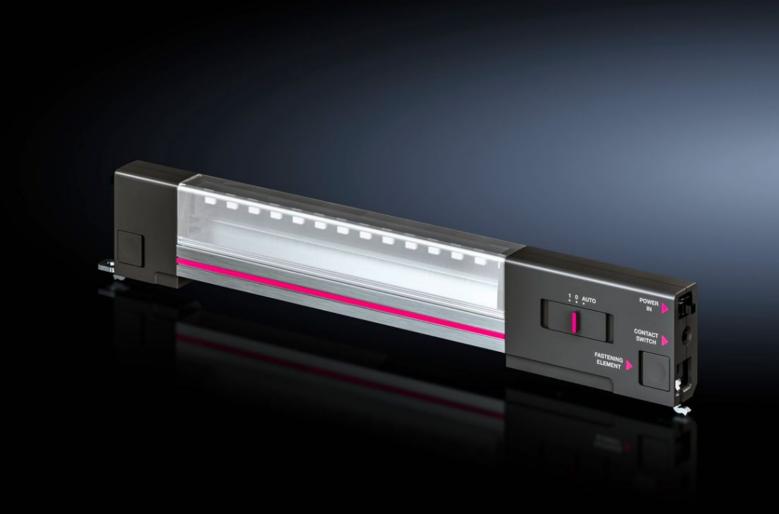


# DK 7859.000 IT LED システム照明灯


State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)




# DK 7859.000 - IT LED システム照明灯 IT ラックシステム および IT キャビネット用

IT ラックシステムおよび IT キャビネット内を隅々まで完璧に照らすために使用します。

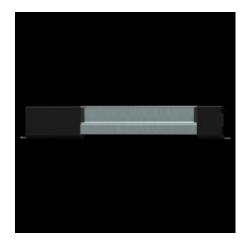

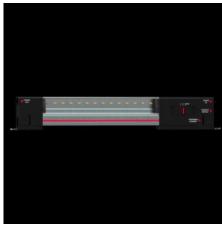

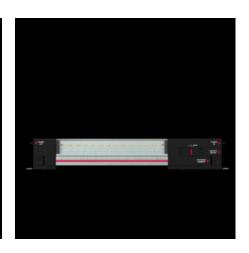

#### **Features**

| 品番   | DK 7859.000   |
|------|---|
| 仕様   | 二重絶縁、内蔵型ヒューズ (T2A) 付き   |
| 製品説明 | ネットワークラック内を隅々まで完璧に照らすために。   |
| メリット | ドアコンタクトスイッチ経由で、手動または自動オン/オフが可能<br>エンクロージャー内の隅々にまで届く光<br>プラグアンドプレイ クイックアセンブリー<br>クリップ留め、ねじ留めあるいはマグネット固定の中から選べます<br>コネクター付き接続ケーブル付属のため、すぐに使用できます<br>高さ(U)の損失のない固定方法 |
| 材質   | 照明本体:押し出し成形アルミニウム<br>ランプカバー:ポリカーボネート製<br>ランプホルダー:PC-ABS   |
| 塗装色  | ハウジング:RAL 7016  |

© Rittal 2025

## **Features**

| 同梱品                     | IT LED システム照明灯<br>固定キット マグネット  |
|-------------------------|--|
|                         | 固定ねじを含む  |
| 可能な連結                   | コネクタ経由で給電  |
|                         | ドアスイッチ   |
| 保護等級                    | Ⅱ(遮断保護)  |
| スイッチ (タイプ)              | 内蔵のオン/オフ/ドアスイッチ  |
| 照明器具、取り付け方式             | ねじ固定式  |
|                         | クリップ固定<br>磁石式固定  |
| 取り付け方法                  | VX IT /VX SE フレームに直接ねじ留めあるいはクリップ留めします<br>TE 8000、IT キャビネット:固定用マグネットセット付き |
|                         | AX、TP:固定用マグネットセット付き  |
|                         | AX: 内装用レール付き   |
|                         | 運用には、CEE 7/16 に準拠のユーロプラグおよび電気機器コネク<br>ター (プラグ型) を使用                      |
| 光束                      | 600 lm   |
| 電灯色                     | 4000 K (昼白色)   |
| 注記:                     | プラグ付きの接続ケーブルは、IT LED システム照明灯専用のケーブ<br>ルです                                |
|                         | 複数の IT LED システム照明灯によるカスケード接続はできません                                       |
| 寸法:                     | 幅: 337 mm  |
|                         | 高さ: 55 mm  |
|                         | 奥行: 23 mm  |
| 動作温度範囲                  | -20 °C55 °C  |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 20  |
| 1パック                    | 1個   |
|                         |  |

© Rittal 2025

### **Features**

| 純質量        | 0.38          |
|------------|---------------|
| 総質量        | 0.401         |
| 関税率番号      | 94054990      |
| EAN        | 4028177817937 |
| ETIM 9     | EC000321      |
| ECLASS 8.0 | 27189241      |

# **Approvals**

| Approvals    | UL      |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |

© Rittal 2025 4