
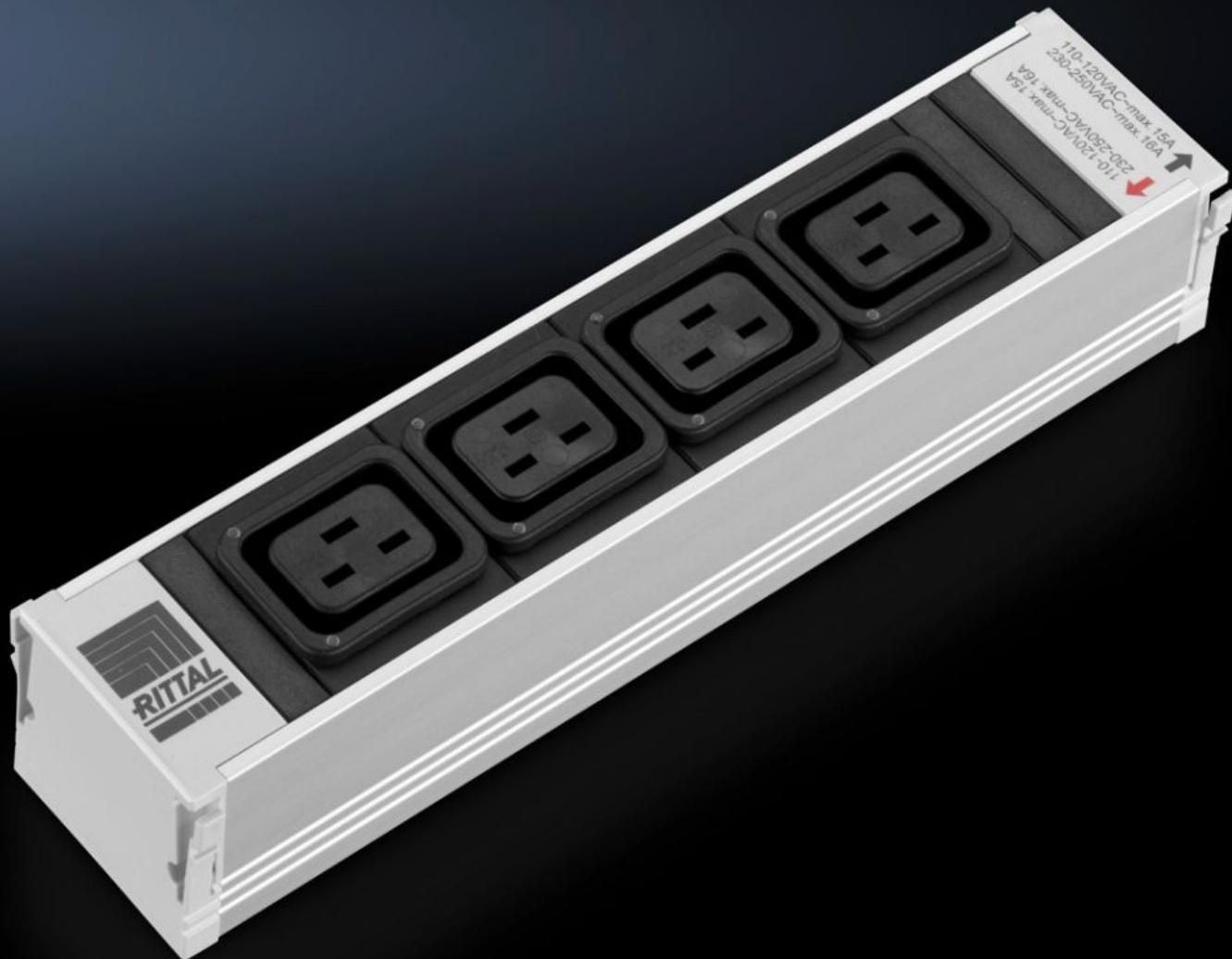


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

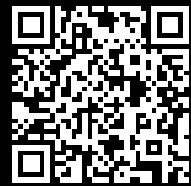

DK 7859.130

PSM コンセントモジュール

State: 2026/02/06 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7859.130 - PSM コンセントモジュール

各種モジュールを混在状態で、給電レールに差し込むことができます。

Features

| | |
|------------------|---|
| 品番 | DK 7859.130 |
| 仕様 | 切り替え不可、LED を使っての出力表示 |
| 製品説明 | モジュール型システムは、単相/三相式電源供給付きの垂直型給電レールにより、ラックへの基本装備を容易にします。給電レールには、電力が必要な機器への電源供給のため各種のコンセントモジュールをはめ込むだけで取り付けることができます。SchukoやIEC320等の各種モジュールは、どんな組み合わせでも給電レールに差し込むことができます。この作業は電気的な知識のない人でも、感電防止対策されたプラグアンドプレイシステムによって、簡単に行うことができます。 |
| 材質 | プロファイル：アルミニウム、アルマイト処理 ソケットインサート：プラスチック (PA6 GF 30 V1) |
| 長さ | 250 mm |
| 電源接続 | WAGO WINSTA MIDI |
| 給電回路ごとの相 | 単相 |
| 熱動過電流保護 | - |
| 定格電圧 | 110 V ~ 230 V AC、50/60 Hz |
| 定格電流 (最大) | 16 A |
| 必要なモジュールスロット (数) | 1 |
| 寸法： | 長さ: 250 mm |
| 動作温度範囲 | 5 °C...45 °C |

Features

| | |
|------------|--------------------------|
| 湿度(結露無きこと) | 5...95 % |
| ソケット | 4 x 電気機器コネクター(ソケット型) C19 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.38 |
| 総質量 | 0.385 |
| 関税率番号 | 85369001 |
| EAN | 4028177598027 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Approvals

| | |
|--------------|---------------|
| Approvals | IEC CB VDE |
| Explanations | CE適合宣言書 |