


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

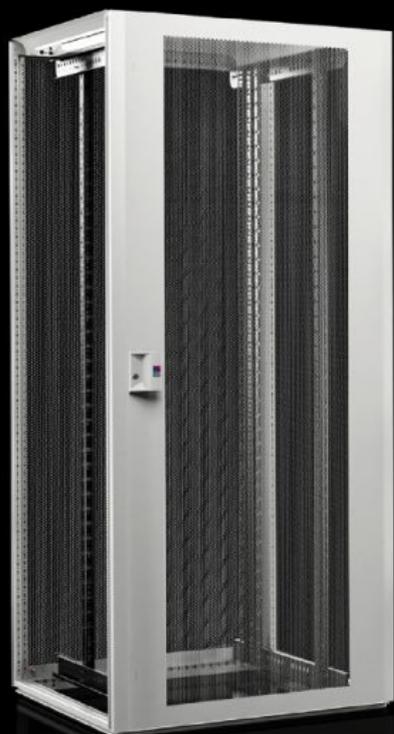

## TX 7888.102

# ネットワークラック TX ケーブル ネット

State: 2026/03/17 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.102 - ネットワークラック TX ケーブルネット 通気型ドア付き

ケーブルマネジメントの新しいレベル：TX ケーブルネットは、長年の経験と、機能性や品質の面で求められるすべての要件を融合した IT ラックです。独自の実装がしやすいようにセットアップされています。



## Features

品番	TX 7888.102
仕様	第1世代 通気型 サイドパネルなし
メリット	新しいトップパネルのコンセプト：全奥行き方向を配線に利用可能であること、ファンモジュールの組み込みが可能であること 個別カスタマイズのための効率的なフレームコンセプト 楽なアクセス：サイドパネルとドアの取り付けや取り外しが簡単のため、ハウジングエリア内への素早いアクセスが可能になります 通気型ドアは、アクティブおよびパッシブなネットワークコンポーネントの設置を可能にします ドアヒンジ位置変更可能 個別の内装を実現する広範囲のアクセサリ

# Features

材質	トップパネル：鋼板、1.5 mm エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板製、1.2 mm 19インチ マウンティングレール：鋼板製、2 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り フラットパーツ：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	通気型ドア (フロント側) と標準ドア (リア側) 付きのエンクロージャー エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き トップパネル、溶接されているため取り外し不可、サイドにあるケーブル引き込み口に「ウォーターフォール コンセプト」を採用、ファンプレート用の切り抜き付き (塞ぎ板付き) 482.6 mm (19インチ) マウンティングレールを 2本、前と後 鋼板製フロントドア、通気型、130°ヒンジ付き 鋼板製リアドア、通気型、1 枚型、130°ヒンジ付き フロント&リアにロック：デザインハンドル、安全ロック 3524 EE 付き IPPCパレット
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	645 mm
仕様	サイドパネルなし
Design doors	通気型
耐荷重	5000 N
基材	鋼板製

# Features

---

1パック	1 個
純質量	78 kg
総質量	88 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書