


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

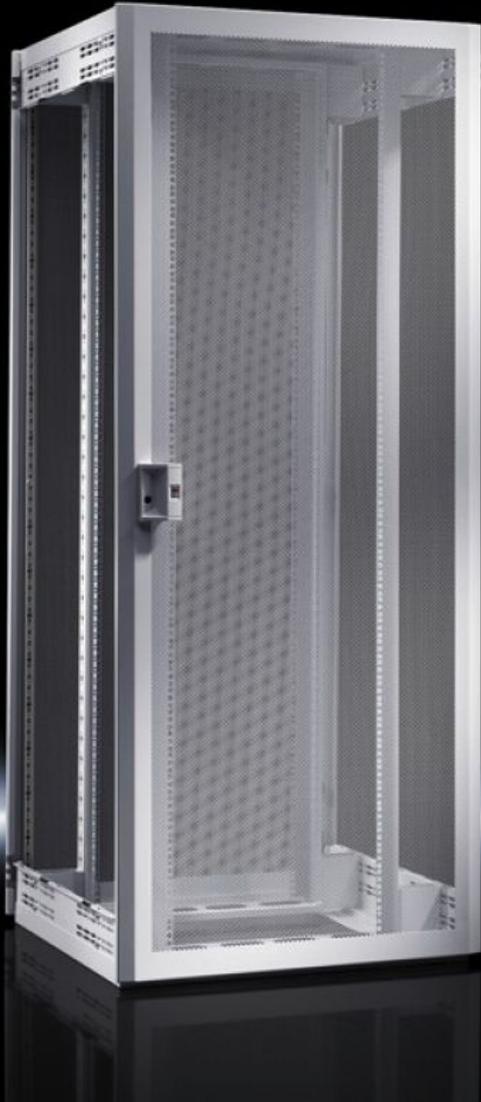

TE 7888.892

TE 8000 ネットワークラック

State: 2026/02/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.892 - TE 8000 ネットワークラック 通気型

奥行可変式 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム付きの分解可能な IT ラックシステム。

Features

品番	TE 7888.892
メリット	本体フレームがありません 優れたアクセス性 分解可能なので格納も簡単 ドアヒンジ位置変更可能
材質	鋼板製
表面	マウントフレーム、電着浸漬下塗り フラットパーツ：静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	RAL 7035
同梱品	自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能 鋼板ドア、通気型 (パンチングメタル部の開口率 > 67%)、フロント側は、デザインハンドル、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E 付き 鋼板ドア、通気型(パンチングメタル部の開口率 > 67%)、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E 付き 最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合わせが可能) トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む) レベル調整脚 M10 : 4 個 (付属品) トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm) : 4 本 (付属品) 連結キット

Features

寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ単位(ユニット)	42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	80 mm / 130 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	745 mm
耐荷重	7,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 20
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	78 kg
総質量	81 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x1000 mm, 42 U, vented, without side panels

Approvals

Explanations CE適合宣言書