
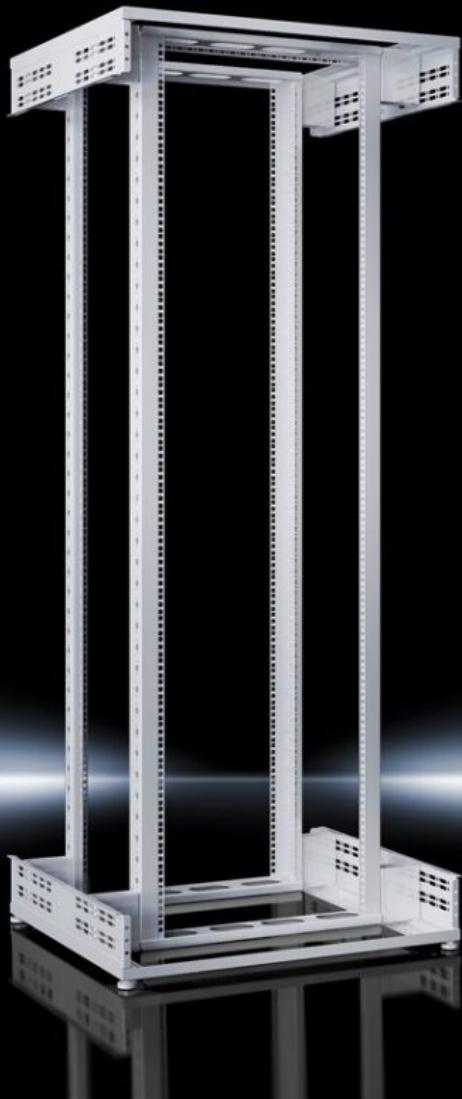


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

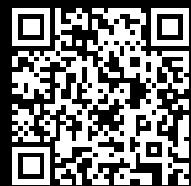

TE 7888.944

ディストリビューションラック

State: 2026/02/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7888.944 - ディストリビューションラック TE 8000 オープン

組み立ておよび設置の際に、すべて方向からのアクセスが容易になるように。

Features

品番	TE 7888.944
メリット	すべて方向からアクセス可能であるため、組み立ておよび設置作業が楽になります オープンデザインなので通気性も抜群 ラックレール間のピッチは無段階で調整可能です
材質	鋼板製
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	RAL 7035
同梱品	前後に19インチ取り付け面付きの、自立式マウントフレーム ケーブルオーガナイザー取り付け用トップパネル オープンベースフレーム (幅方向への実装用システムセクション2本付き) レベル調整脚 M10 : 4 個 (付属品) プラスチックトリップ (両サイド) 付きトップパネル
寸法 :	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ単位(ユニット)	42 U

Features

19インチ 機器取り付け面前の作業 80 mm / 130 mm

空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)

取り付け面間隔 (出荷時の状態において) 745 mm

耐荷重 7,000 N

基材 鋼板製

1パック 1 個

純質量 55 kg

総質量 59.5 kg

関税率番号 94032080

ETIM 9 EC002507

ECLASS 8.0 27180602

製品説明 TE Network enclosure TE 8000, WHD: 800x2000x1000 mm, 42 U, open