


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

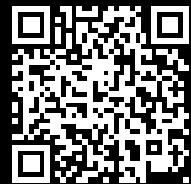

DK 7955.135

PDU インターナショナル、タイプ basic

State: 2026/02/01 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7955.135 - PDU インターナショナル、タイプ basic

様々な仕様の IT ラック分電ユニット。入力側は CEE プラグ (16 A / 32 A)、出力側は C13 と C19。配電出力は、3.7 kW ~ 22 kW。

Features

品番	DK 7955.135
仕様	PDU ベーシック
製品説明	安定でコンパクトな IT 環境用の必要最小限の配電機器。コンパクトな PDU により、どの IT ラックにも簡単にプロフェッショナルな電源供給を施すことが可能。さらに、TS IT ラックの場合は、工具不要の実装が可能です。コンパクトな形は取り付けを容易にします。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
寸法：	幅: 44 mm 奥行: 62 mm 長さ: 1,405 mm
コンセントの数および型式	42 x C13
ソケット	42 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13
定格電流(最大)	16 A
給電	数: 1 給電回路ごとの相: 三相
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	CEE
ガイドライン	EMC ガイドライン 2014/30/EU 低電圧指令 2014/35/EU
規格：	EN 60950-1

Features

動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	10...95 %
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
適用	エンクロージャータイプ: TS IT: $\geq 1,800$ mm
1パック	1 個
純質量	4.5
総質量	4.7
関税率番号	85366990
EAN	4028177684973
E-Number Sweden	E7239993
ECLASS 8.0	27142604