


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

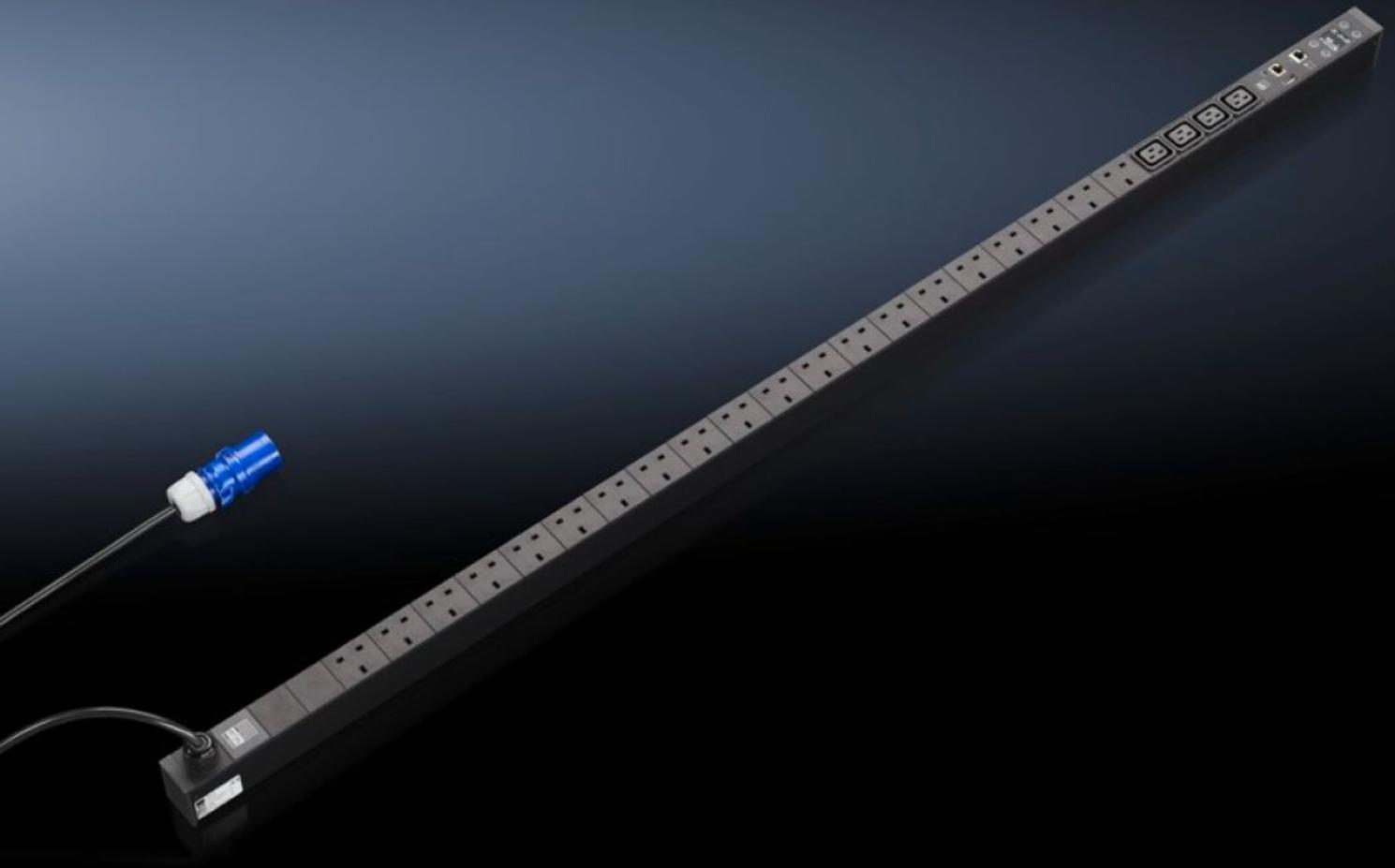

DK 7955.521

PDU UK、タイプ metered

State: 2025/08/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.521 - PDU UK、タイプ metered

インテリジェント PDU：ネットワークインターフェースと各相のエネルギー消費データ収集機能付き。ネットワーク対応：IPv4/v6、SNMP、OPC-UA、Modbus/TCP。ディスプレイ付き。入力側は、CEE プラグ (16 A / 32 A)、出力側は、BS 1363 (UK)。配電出力は、3.7 kW ~ 22 kW 間。

Features

品番	DK 7955.521
製品説明	各相の電力測定により IT ラック 1 台全体の要求電力が分かります。コンパクトな PDU により、どの IT ラックにも簡単にプロフェッショナルな電源供給を施すことが可能。さらに、TS IT ラックの場合は、工具不要の実装が可能です。コンパクトな形は、取り付けを容易にします。OLED (有機EL) ディスプレイがエネルギー消費量を表示します。組み込まれているウェブサーバーによりダイレクトにネットワークに接続でき、広範囲のユーザー管理が可能です。冗長電源はすべての相からに加え、既存の PoE ネットワークによっても実現されます。PDU は広範囲のモニタリング機能を提供します。高い信頼性は、1%の測定精度によって保証されます。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
寸法：	幅: 44 mm 奥行: 62 mm 長さ: 1,695 mm
コンセントの数および型式	20 x BS 1363 / 4 x C19
ソケット	20 x GB (タイプG、BS 1363) 4 x 電気機器コネクタ(ソケット型) C19
定格電流 (最大)	16 A

Features

給電	数: 1 給電回路ごとの相: 単相
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	CEE
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	10...95 %
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
適用	エンクロージャータイプ: TS IT: ≤ 1,800 mm
1パック	1 個
純質量	3.8
総質量	5.5
関税率番号	85366990
EAN	4028177685079
ECLASS 8.0	27142604