


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

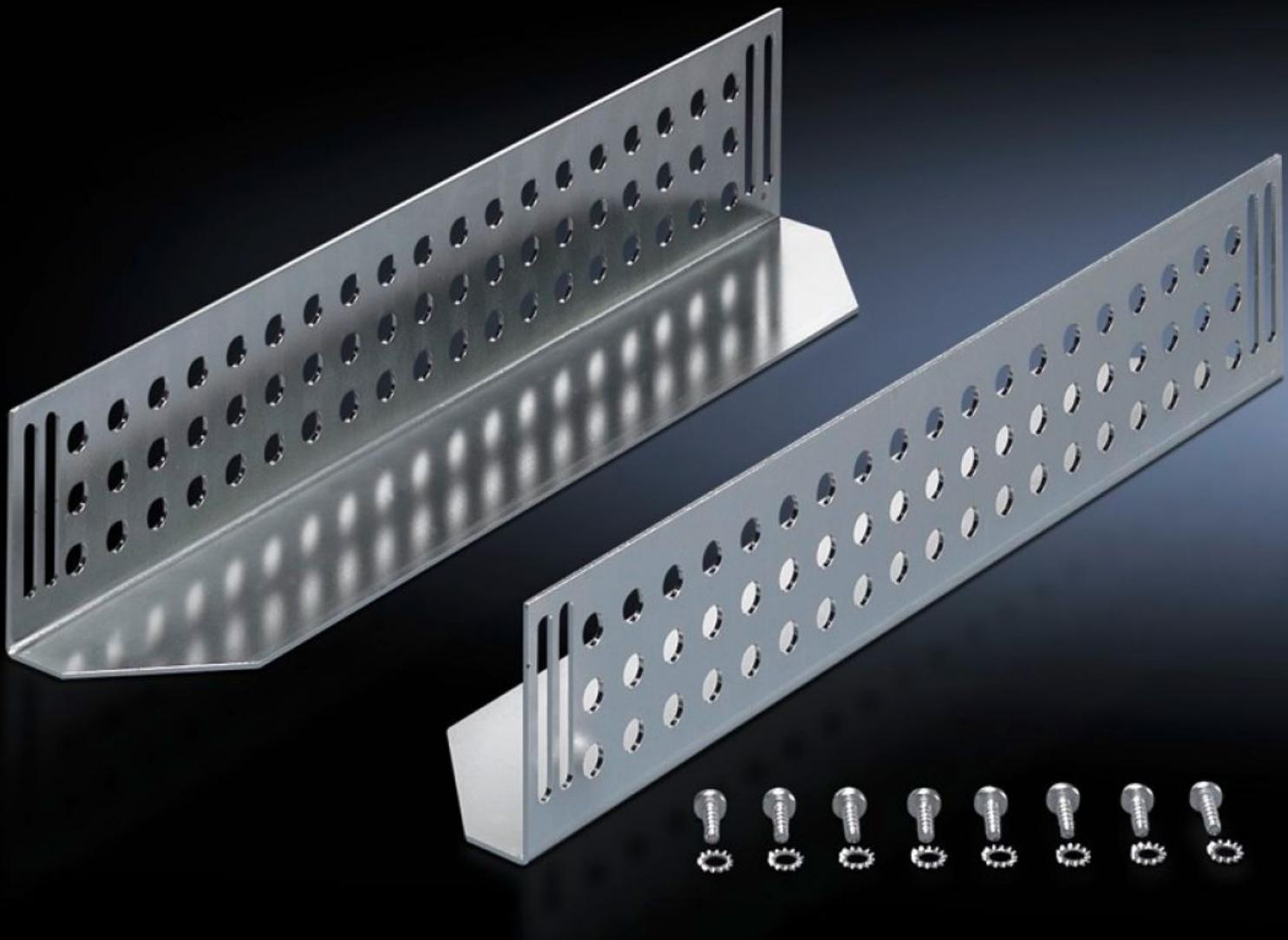

# DK 7963.310

## シャシーガイド

State: 2026/02/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

# DK 7963.310 - シャシーガイド TE 用

前後の架装面間のTSネットワークエンクロージャー用、重いインチ単位の組み込み部品の支持用。

## Features

品番	DK 7963.310
製品説明	フロント側およびリア側の19インチ取り付け面の間に取り付けます。インチ仕様の重量のある機器をサポートします。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	395 mm
Load capacity static	800 N
耐荷領域	幅: 85 mm 奥行: 324 mm
適用	エンクロージャータイプ: TE 8000 EL
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック	2 個
純質量	1.56
総質量	1.76
関税率番号	73269098

# Features

---

EAN 4028177443938

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261