


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

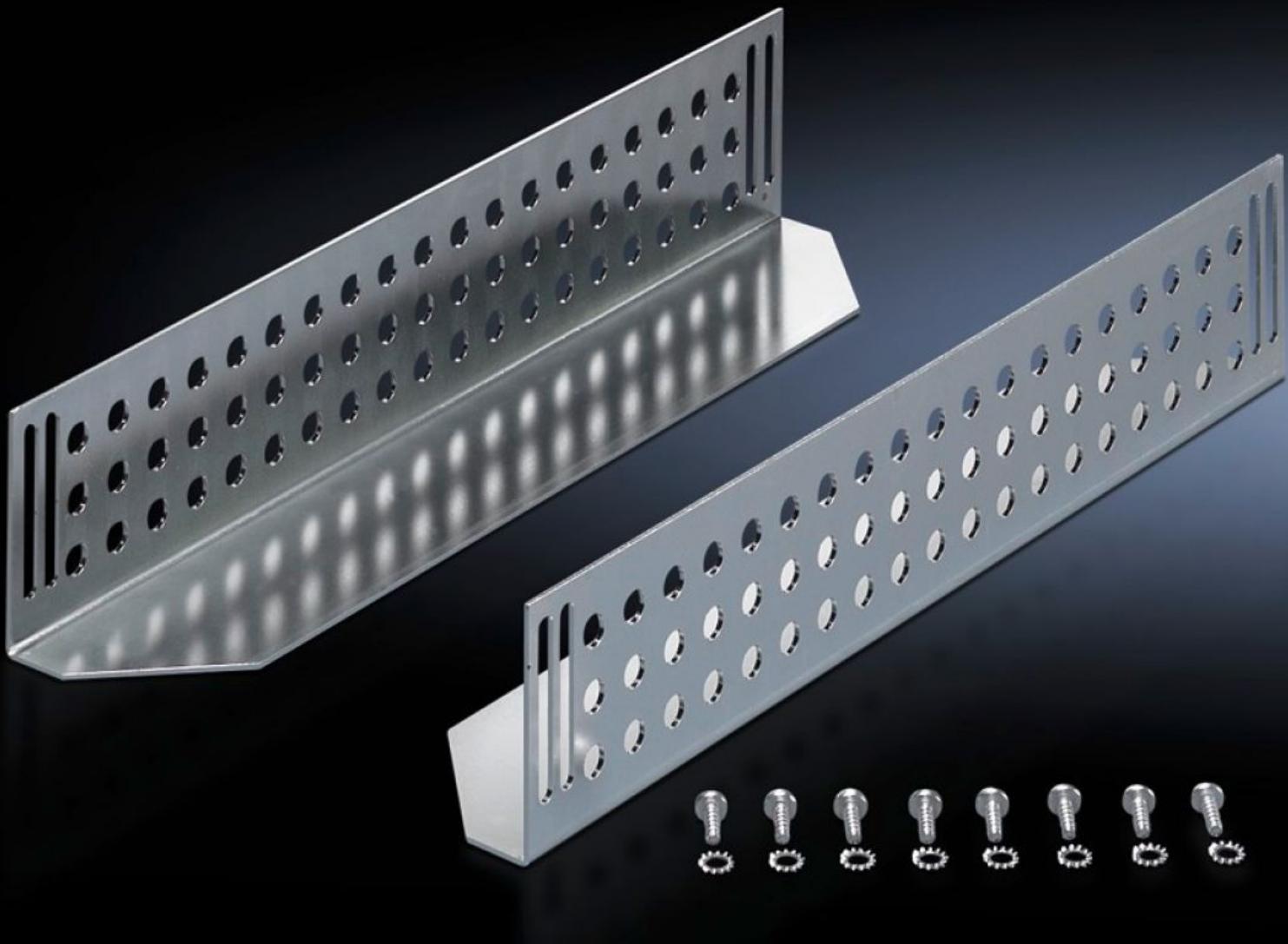

DK 7963.510 シャシーガイド

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7963.510 - シャシーガイド TE 用

前後の架装面間のTSネットワークエンクロージャー用、重いインチ単位の組み込み部品の支持用。

Features

品番	DK 7963.510
製品説明	フロント側およびリア側の19インチ取り付け面の間に取り付けます。インチ仕様の重量のある機器をサポートします。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	595 mm
Load capacity static	800 N
耐荷領域	幅: 85 mm 奥行: 524 mm
適用	エンクロージャータイプ: TE 8000
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック	2 個
純質量	2.4
総質量	2.814
関税率番号	73269098
EAN	4028177443952

Features

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261