
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



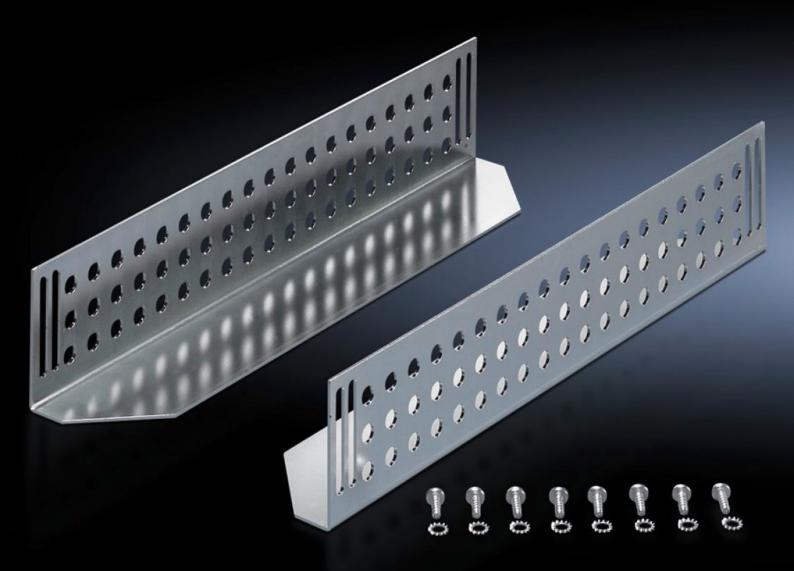

DK 7963.610 シャシーガイド

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7963.610 - シャシーガイド TE 用

前後の架装面間のTSネットワークエンクロージャー用、重いインチ単位の組み込み部品の支持用。

Features

品番	DK 7963.610
製品説明	フロント側およびリア側の19インチ取り付け面の間に取り付けま す。インチ仕様の重量のある機器をサポートします。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	695 mm
Load capacity static	800 N
耐荷領域	幅: 85 mm 奥行: 624 mm
適用	エンクロージャータイプ: TE 8000
取り付け可能寸法	Installation depth for components: 482.6 mm 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック	2.個
純質量	3.066
総質量	3.266
関税率番号	73269098
EAN	4028177443969

© Rittal 2025

Features

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025