


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

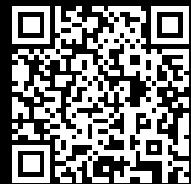

## SK 7990.000

### ファン増設キット

State: 2026/02/01 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7990.000 - ファン増設キット VX IT, TS IT 用

回転速度コントローラー内蔵のファン増設キット。ファンモジュール 5503.010、5503.020 および 5503.025 に後付けできます。

## Features

品番	SK 7990.000
仕様	トップパネルなし
製品説明	回転速度コントローラー内蔵のファン増設キット。ファンモジュール 5503.xxx に使用できます。
メリット	連結処理が完了した状態での納品 特性線がプリセットされているので、効率のよい回転速度コントロールを実現 世界中の使用を可能にする、国際的な認証およびマルチ電圧式ユニット
材質	プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	ファン 保護グリル 取り付け部品を含む 配線マニュアルおよびクイック スタート マニュアル
風量 (稼働時)	150 m <sup>3</sup> /h
定格電圧	24 V (DC)
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.32 A 60 Hz の場合: 0.32 A

# Features

---

寸法 :	幅: 119 mm 高さ: 25 mm 奥行: 119 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
回転速度	100 %
注記 :	逆圧が 25 Pa ある場合は風量が 150 m <sup>3</sup> /h に低下します
音圧レベル (稼働時)	44 dB(A)
動作温度範囲	5 °C...55 °C
定格出力	7.7 W
1パック	1 個
純質量	0.3
総質量	0.308
関税率番号	84145915
EAN	4028177966345
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Approvals

---

Explanations CE適合宣言書