


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

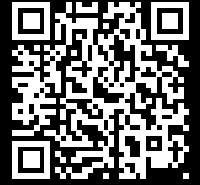

## VX 7993.916

# VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/06/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 7993.916 - VX25 連結型エンクロージャーシステム

## Mercedes-Benz Integra (ダイムラー インテグラ) スタンダード

Daimler Integra (ダイムラー インテグラ) エンクロージャー、リアドアまたは差し込み式リアパネル付き、マウンティングプレート無し。ケーブルリングシステムを実装するために使用します。

## Features

品番	VX 7993.916
仕様	リアドア付き
製品説明	対称型で頑丈なプロファイル フレーム構造は、水平方向および垂直方向のすべてのプロファイル レベルで、25 mm の DIN ピッチパターンで穴加工が施されている圧延中空プロファイルで構成されています。省スペース内部実装を実現するための2つの機器取り付け面を持つプロファイル (フレーム)、同一のシステムセクションをエンクロージャーの垂直および水平のプロファイル (フレーム) に取り付け可能、機器取り付け面は外部からもアクセス可能。ボトムが強化されているため、安定性のある床面への固定を実現。少ないパーツで、全方向への簡単で丈夫な連結が可能。取り付け済みのグラウンドプレートは3分割型で取り外し可能。ドアには発泡式のパッキンが塗布されていて、ロッドロックが装備されています。下方の床面までのクリアランスは 25 mm。
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm

# Features

表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り フラットパーツ：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装 グラウンドプレート：亜鉛メッキ ドアフレーム、亜鉛めっき処理
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャーフレーム ドア トップパネルは、4個の吊りボルト 2568.000 でねじ留め グラウンドプレート マウンティングプレート無し フロントドアには、角形ドアフレーム、180° ヒンジ 8618.330 およびダブルビット型ロックインサート 8618.306 が付いています リアドアには、角形ドアフレーム、130° ヒンジおよびダブルビット型ロックインサート 8618.306 が付いています トップパネル、サイドパネルおよびグラウンドプレートの等電位化は、取り付けの際に導電エレメントによって自動的に実施されます
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 500 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
ドアの数	1
1パック	1 個
関税率番号	94032080