


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

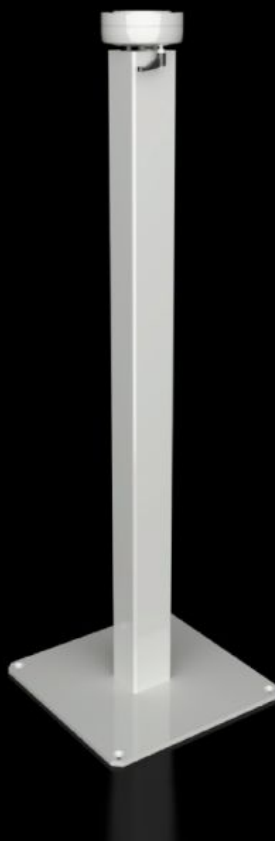

CP 7994.349

スタンド、開放型

State: 2026/04/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7994.349 - スタンド、開放型 Mercedes-Benz Integra (ダイムラー インテグラ) スタンダード

HVO 操作用ハウジングを固定式または回転式アタッチメントに取り付けるために使用します。

Features

品番	CP 7994.349
仕様	回転式
製品説明	操作用ハウジング (HVO) を固定または回転可能に取り付けるためのスタンド。
材質	スチール
表面	塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	<p>スタンドパイプのプロファイル (フレーム) 86 x 73 mm、ボトムパネル上に垂直に溶接</p> <p>スタンドパイプ後方には、ケーブルハーネスを収納するための垂直開口部が全高さに渡って設けられています。開口部は、カバープロファイル No. 30007784 (K-Profile 社) で閉じられています</p> <p>スタンドパイプ後方の垂直開口部内には、ケーブルクランプ用にブラケットが溶接してあります。ボトムパネルの上端からブラケットの下端までの距離は 243.5 mm です</p> <p>アースボルト M8 x 20 mm は、垂直開口部の下部に溶接してあります。ボトムプレートの上端からアースボルトの中心までの距離：40.0 mm</p> <p>アースボルト M5 x 15 mm は、垂直開口部の上部に溶接してあります。ヘッドプレート下端からアースボルトの中心までの距離：60.0 mm</p> <p>両方のアースボルトにアースステッカーが貼ってあります。</p>

Features

Width base plate	400 mm
------------------	--------

Height base plate	10 mm
-------------------	-------

Depth base plate	400 mm
------------------	--------

Height pedestal tube	1,144 mm
----------------------	----------

寸法：	高さ: 1,213 mm
-----	--------------

1パック	1個
------	----

関税率番号	73269098
-------	----------