


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

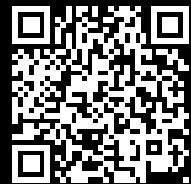

TS 8601.050

ベースサイド部、100 mm

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8601.050 - ベースサイド部、100 mm ベースエレメント前後用

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。連結したベースエレメントの安定に、ベースサイド部を90°回転させて取り付けることも可能です。

Features

品番	TS 8601.050
製品説明	ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 7022
同梱品	2 x ベースサイド部 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。ここでベース連結プラケットが必要となります。
寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS: = 500 mm エンクロージャータイプ: SE エンクロージャータイプ: CM エンクロージャータイプ: TP エンクロージャータイプ: PC エンクロージャータイプ: IW エンクロージャータイプ: TS IT

Features

1パック	2 個
純質量	1.436
総質量	1.636
関税率番号	94039910
EAN	4028177208643
ECLASS 8.0	27182003