

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.860

ベース一式

State: 2026/05/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.860 - ベース一式 VX、TS 用

耐震仕様のエンクロージャーを床面にしっかり固定するために使用します。床面へのしっかりした接続を外部から可能にする、外側配置の M10 メートルねじ。

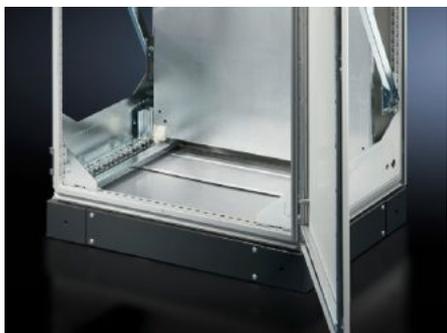

Features

品番	TS 8601.860
製品説明	耐震仕様のエンクロージャーを床面にしっかり固定するために使用します。床面へのしっかりした接続を外部から可能にする、外側配置の M10 メートルねじ。
材質	コーナーピース：鋼板 5 mm トリムパネル：普通鋼板 2 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7022
同梱品	ベース、組立済 コーナーピース 4個 奥行きレール 2本 トリムパネル 2枚、フロント/リア 取り付け部品を含む
注記：	クイックハンドルおよび地震対策キットとの組み合わせで、Telcordia (テルコーディア) GR-63-CORE による地震ゾーン 4 の要件を満たします。

Features

寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX TS 幅: = 800 mm 奥行: = 600 mm
1パック	1 個
純質量	15.06 kg
総質量	15.87 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	60.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	TS ベース一式 VX、TS 用、高さ: 100 mm、WD: 800x600 mm