
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



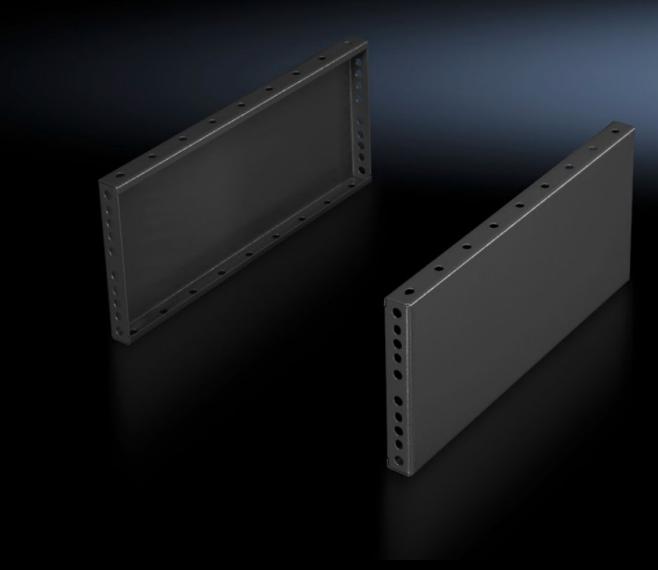

TS 8602.080 ベースサイド部、200 mm

State: 2025/11/24 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8602.080 - ベースサイド部、200 mm ベースエレメント前後用

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。

Features

2 個
エンクロージャータイプ: TS IT
エンクロージャータイプ: IW
エンクロージャータイプ: PC
エンクロージャータイプ: TP
エンクロージャータイプ: CM
エンクロージャータイプ: SE
エンクロージャータイプ: TS: = 800 mm
高さ: 200 mm
連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。こ j こではベース連結ブラケットが必要となります。
2 x ベースサイド部 取り付け部品を含む
RAL 7022
塗装
鋼板製
ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、 100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
TS 8602.080

© Rittal 2025

Features

純質量	4.454
総質量	4.654
関税率番号	94039910
EAN	4028177208704
ECLASS 8.0	27182003

© Rittal 2025 3