


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

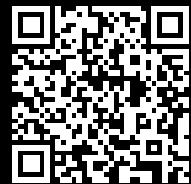

## TS 8611.280 クイックハンドル

State: 2026/02/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8611.280 - クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、PC、IW 用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。

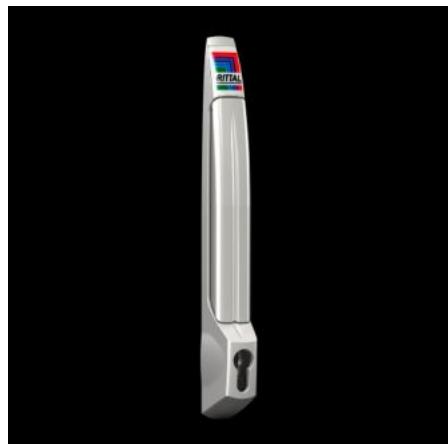

## Features

品番	TS 8611.280
仕様	ASSA社仕様ロックシステム
製品説明	ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。
材質	亜鉛ダイカスト
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
取り付けについてのご注意	TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です
ロック	ロックの仕様: ASSA 長円形シリンダー錠、最大長さ 26.9 mm に対応しています

# Features

---

適用エンクロージャータイプ	TS TS IT VX SE PCエンクロージャードア IW TS 8ステンレス SE、ステンレス製 EL3分割型、18～21 U AX ウォール型キャビネット、3分割型
---------------	---

---

1パック	1 個
------	-----

---

純質量	0.6
-----	-----

---

総質量	0.628
-----	-------

---

関税率番号	83024110
-------	----------

---

EAN	4028177228573
-----	---------------

---

E-Number Sweden	E7239674
-----------------	----------

---

ETIM 9	EC000327
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27409217
------------	----------