

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.080

TS システムセクション 17 x 73 mm

State: 2026/05/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.080 - TS システムセクション 17 x 73 mm

ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです。

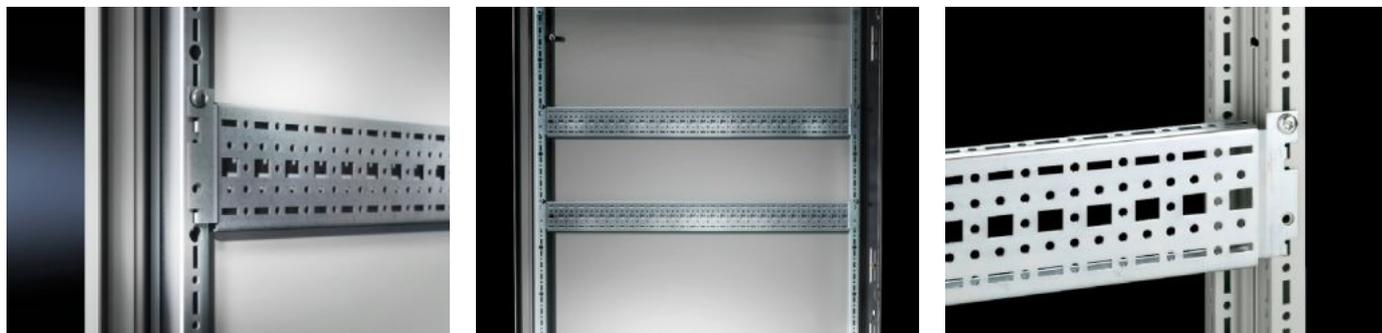

Features

品番	TS 8612.080
仕様	内側の実装面とドアへの設置用
製品説明	ニーズに合わせた枠組みや部分取り付けに使用します。穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	固定ねじを含む
長さ	790 mm
適用ドア幅	900 mm
取り付け方法	TS、VX SEエンクロージャーの垂直フレームに：内側実装面に、幅方向/奥行き方向に、段違いで取り付け可能 SEの場合は、水平フレーム(上)にも、奥行き方向に取り付け可能。 TS、SEと PCの場合は、ドアフレームに TP 内には、内装用レール経由で：幅方向には内側実装面用を使用 TS、VX SE 内にユニットテーブルを取り付ける際の取り付けキットです。引っ掛けて固定するだけです

Features

取り付けについてのご注意	TPに取り付ける場合は、内装用レールも必要になります。
適用	エンクロージャータイプ: VX SE TP PC IW TX CableNet 幅/奥行き: 800 mm
1パック	4 個
純質量	3.384 kg
総質量	3.54 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	13.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
製品説明	TS システムセクション 17 x 73 mm、内側の実装面とドアへの設置用、W/D: 800 mm、ドア幅: 900 mm、長さ: 790 mm