


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

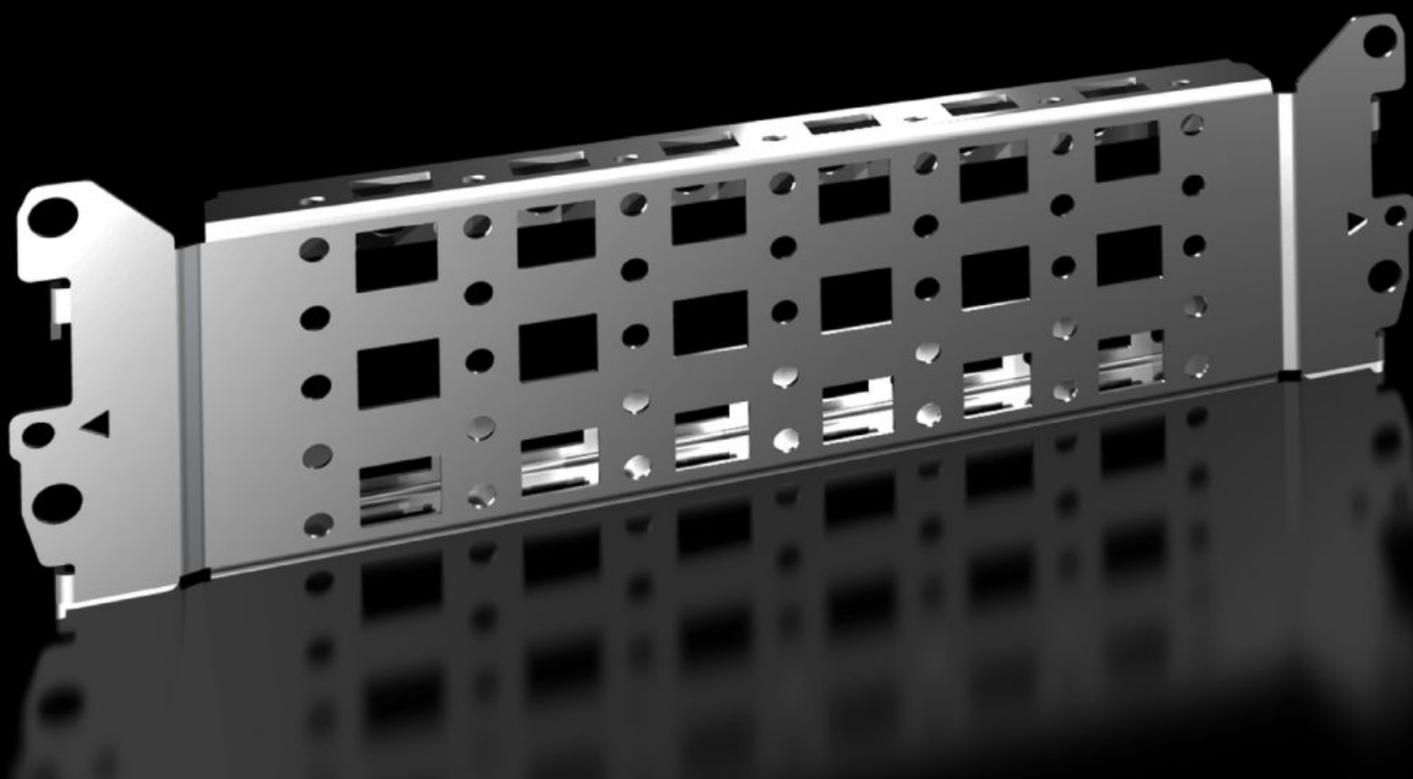

VX 8617.100

システムセクション 23 x 64 mm

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.100 - システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現およびコンパクトボックスへの組み込みに使用します。

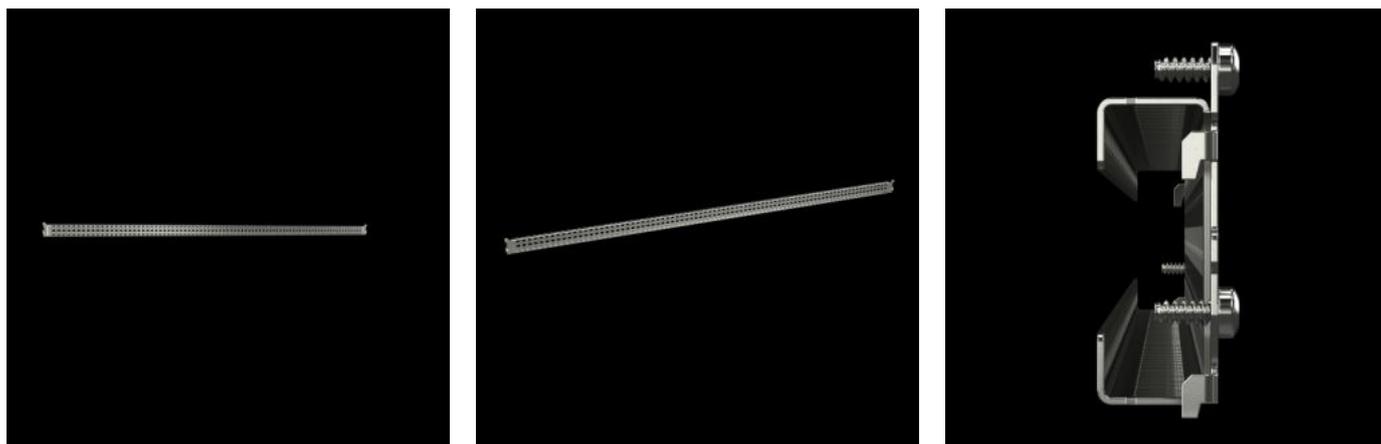

Features

品番	VX 8617.100
製品説明	エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現およびコンパクトボックスへの組み込みに使用します。
メリット	システム穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです 全4側面にシステム穴有り 上下に、機器類をメートル法ねじで固定する際に使用するケージナット用の穴が加工されています
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法、VX SE	In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility

Features

取り付け方法 AX	In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法、AX ステンレス製	幅 / 高さ 300 mm のエンクロージャー内に、底部拡張レールとの併用で
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 300 mm のベース内のベーストリムパネルに、ベース拡張ブラケットとの併用で 幅 / 奥行 400 mm のベース内の、ベースコーナーピースに取り付けた場合
適用	エンクロージャータイプ: VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 300 mm
適用	VX ベースシステム
1パック	4 個
純質量	1.08 kg
総質量	1.118 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	5.72
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
製品説明	VX システムセクション 23 x 64 mm、外側の実装面用

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------