


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

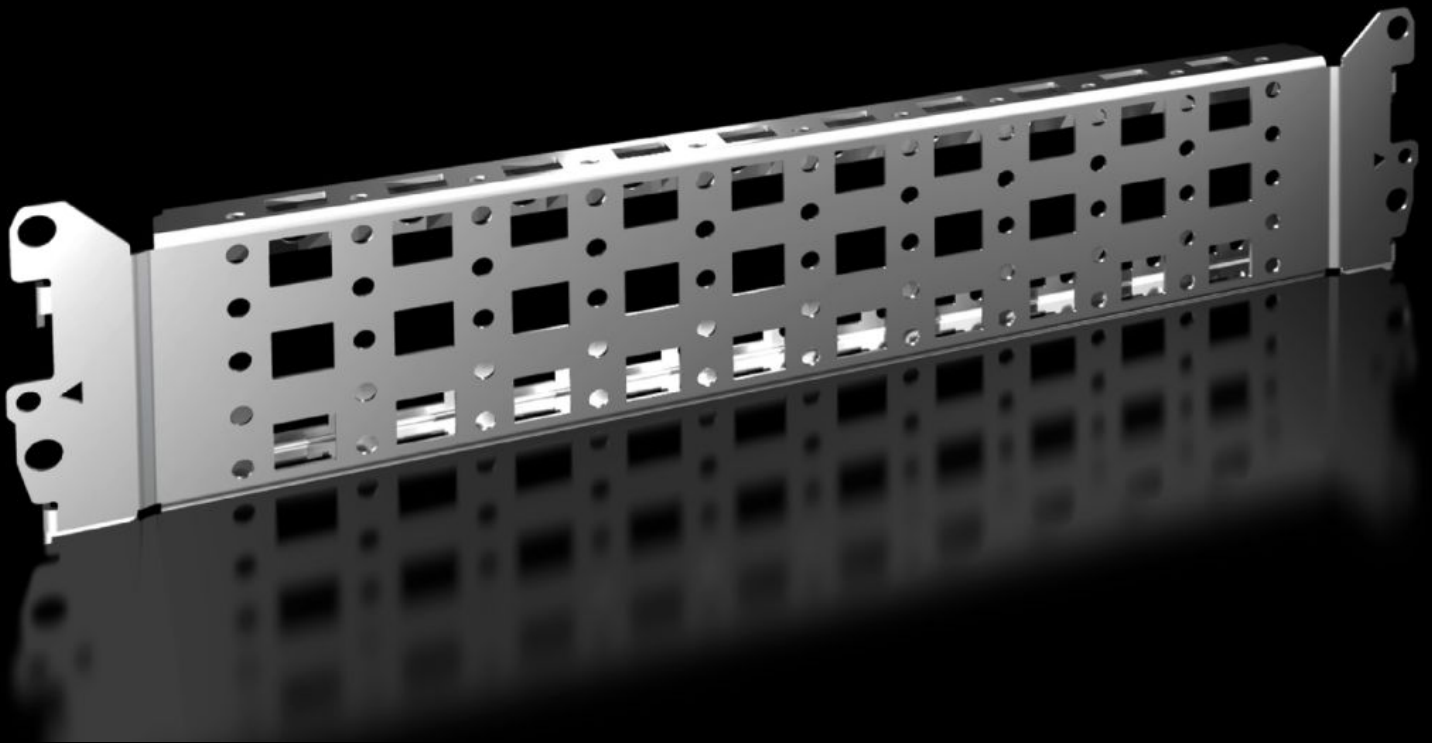

## VX 8617.110

## システムセクション 23 x 64 mm

State: 2026/05/31 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.110 - システムセクション 23 x 64 mm VX、VX IT、VX SE、AX プラスチック製用

エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現およびコンパクトボックスへの組み込みに使用します。

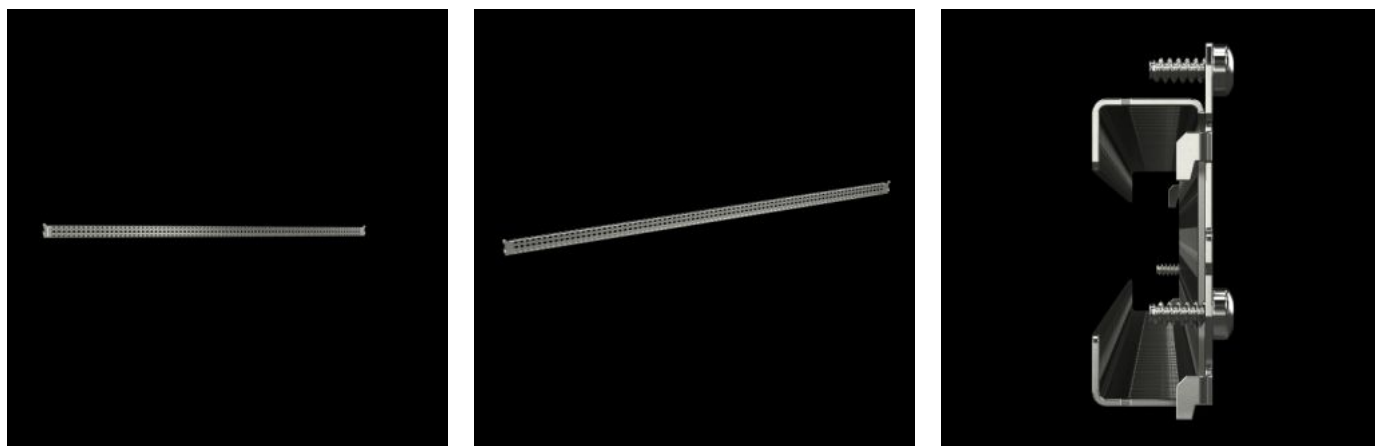

## Features

品番	VX 8617.110
製品説明	エンクロージャーフレームの内側実装面上の自在かつ独自の内部実装の実現およびコンパクトボックスへの組み込みに使用します。
メリット	システム穴に掛け金式に取り付け、ねじ留めするだけです 全4側面にシステム穴有り 上下に、機器類をメートル法ねじで固定する際に使用するケージナット用の穴が加工されています
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法 VX	In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level

# Features

取り付け方法、VX SE	In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
取り付け方法 AX	In enclosure width/height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
取り付け方法、AX ステンレス製	幅 400 mm のエンクロージャー内に、底部拡張レールとの併用で
取り付け方法、AX プラスチック製	In enclosure width 400 mm, in conjunction with universal bracket
取り付け方法 CX	ベースユニット内に、奥行 400 mm 用 ワンピースコンソールの下部、奥行 400 mm のハウジング内に
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 400 mm のベース内のベーストリムパネルに、ベース拡張ブラケットとの併用で
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT VX SE AX AX プラスチック製 Suitable for width or height or depth: 400 mm
適用	VX ベースシステム
1パック	4 個
純質量	1.4 kg
総質量	1.53 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	8.39
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
製品説明	VX システムセクション 23 x 64 mm、外側の実装面用

# Approvals

---

Explanations

PCF-declaration