
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



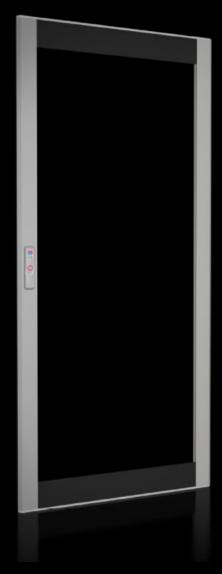

# VX 8618.010 透視フロントドア

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



## VX 8618.010 - 透視フロントドア VX 用

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。

#### **Features**

品番	VX 8618.010
製品説明	鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。
材質	フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル 透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
塗装色	フレーム:RAL 7035 透視窓(内側からガラスマスクをプリントしてあります):RAL 9005
同梱品	透視フロントドア ロッキングロッド、ダブルビット仕様 180°ヒンジ (4個)
IKコード	IK08
注記:	リアパネルの代わりに取り付ける場合は、フレーム側用ロック部品 8618.110 を必要とします
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1 Type 12
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
適用	エンクロージャータイプ: VX 幅: = 800 mm 高さ: = 1,800 mm
1パック	1個

© Rittal 2025 2

#### **Features**

純質量	15.2
総質量	16
EAN	4028177920972
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

# **Approvals**

Approvals	UL + C-UL - FTTA
Certificates	 保護等級

© Rittal 2025 3