


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

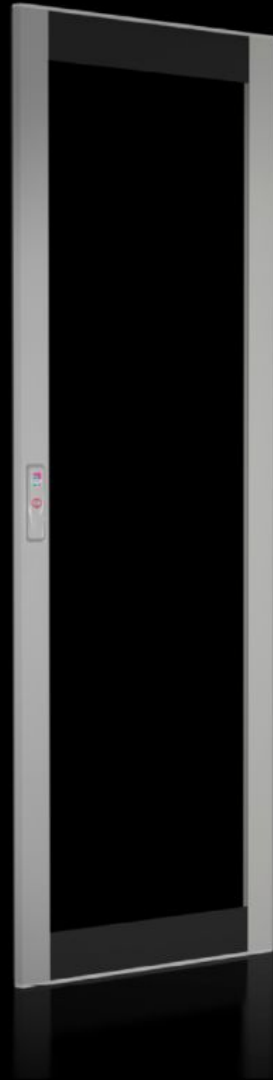

## VX 8618.020

## 透視フロントドア

State: 2026/04/14 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.020 - 透視フロントドア VX 用

鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。

## Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 品番                      | VX 8618.020  |
| 製品説明                    | 鋼板製ドアやリアパネルの代わりに取り付けます。                              |
| 材質                      | フレーム：アルミニウム押出成形プロファイル<br>透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm         |
| 表面                      | 静電粉体塗装   |
| 塗装色                     | フレーム：RAL 7035<br>透視窓（内側からガラスマスクをプリントしてあります）：RAL 9005 |
| 同梱品                     | 透視フロントドア<br>ロッキングロッド、ダブルビット仕様<br>180°ヒンジ (4個)        |
| IKコード                   | IK08   |
| 注記：                     | リアパネルの代わりに取り付けの場合は、フレーム側用ロック部品 8618.110 を必要とします      |
| 型式等級、UL 50E に準拠         | タイプ 1<br>Type 12                                     |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55  |
| 適用                      | エンクロージャータイプ: VX<br>幅: = 600 mm<br>高さ: = 2,000 mm     |
| 1パック                    | 1 個  |

## Features

---

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 純質量        | 13.5 kg                     |
| 総質量        | 14.2 kg                     |
| 関税率番号      | 94039910                    |
| ETIM 9     | EC000747                    |
| ECLASS 8.0 | 27182204                    |
| 製品説明       | VX 透視フロントドア、WH: 600x2000 mm |

## Approvals

---

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Approvals    | UL + C-UL - FTTA |
| Certificates | 保護等級             |