


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

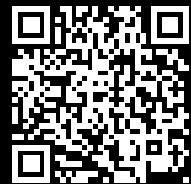

VX 8619.440

ケーブルクランプレール

State: 2025/12/17 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.440 - ケーブルクランプレール VX、TS、VX SE、PC、VX ベースシステム用マウンティングレール

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。

Features

品番	VX 8619.440
製品説明	ケーブルを引き込む時の張力緩和に使用します。エンクロージャーの水平フレーム上に、奥行き方向に 25 mm ピッチで取り付ける、あるいはベースに取り付けます。
材質	スチール
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法 VX	In enclosure width 1200 mm, in the base
取り付け方法、VX SE	In enclosure width 1200 mm, in the base
取り付け方法 AX	In enclosure width 1200 mm, in conjunction with the AX interior installation rail and AX base configuration rail
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 1200 mm のベース内に、スペーサーブラケットとの併用で
取り付け方法、VX ベース (ステンレス製)	幅 1200 mm のベース内に、M8 ナットとの併用で
取り付け方法、AX ベース	幅 1200 mm のベース内に
適用	AX ベースシステム VX ベースシステム VX ベースシステム (ステンレス製)

Features

寸法：	長さ: 1,154 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX SE AX CX ベースユニット CX ワンピースコンソール 幅: = 1,200 mm
適用幅	1,200 mm
1パック	2 個
純質量	5.64
総質量	6
関税率番号	73269098
EAN	4028177921962
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604