


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

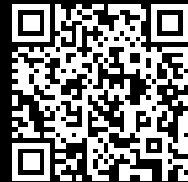

VX 8619.470

サポートブラケットまたはスペーサーブラケット

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.470 - サポートブラケットまたはスペーサーブラケット VX ベースシステム (鋼板製) 用

Cレールまたはケーブルクランプレールなどの自在な固定に使用します。VX ベースまたはエンクロージャーフレームへの取り付けに使用します。



Features

品番	VX 8619.470
材質	亜鉛ダイカスト
同梱品	スペーサーブラケット 2個 取り付け部品を含む
適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE
質量/パック	0.298 kg
1パック	2 個

Features

取り付け方法	水平・垂直方向の VX エンクロージャーフレームに システムセクション、内側実装面に TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにスナップオンナット 8800.806あるいはVX アクセサリー用アダプターレールを用いて 水平TSフレームに VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に 長方形システム穴 12.5 x 11 mm のあるエンクロージャーやレール に ベース トリムパネル付きベース コーナーピース (前後用) へ ベース トリムパネル、側面用に
適用ねじ	M8
適用	VX ベースシステム (鋼板製) 用
取り付けについてのご注意	VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロ ファイル (フレーム) に Cレールを固定するには、M8x16 mm のシリンダーボルトとワッ シャーが必要です
純質量	0.28 kg
総質量	0.289 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
製品説明	VX スペーサーブラケット