
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



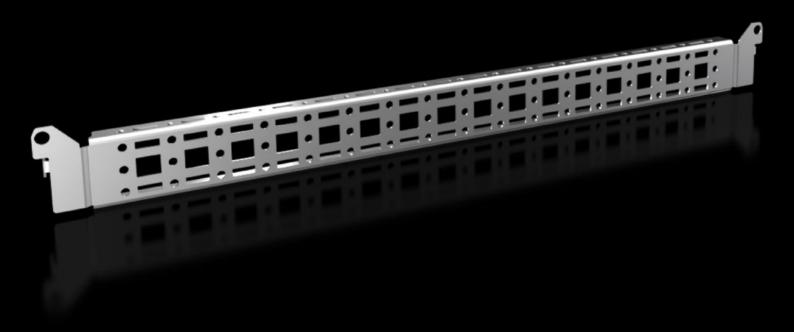


VX 8619.720 システムセクション 14 x 39 mm


State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)




VX 8619.720 - システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用 します。

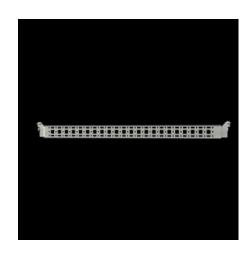

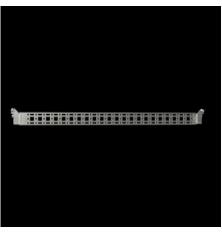

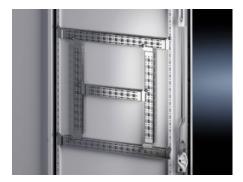

Features

| 品番 | VX 8619.720 |
|--------------------------------|--|
| 製品説明 | ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器 などを固定するために使用します。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| Distance between fixing points | 475 mm |
| 適用ドア幅 | 600 mm |
| 取り付け方法 VX | In door width 600 mm |
| 取り付け方法、VX SE | In door width 600 mm |
| | |

© Rittal 2025

Features

| 取り付け方法 AX | In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX エンクロージャー幅 ロック可能ドアで1200 mm |
|-------------------|--|
| 取り付け方法、AX ステンレス製 | 高さ 600 mm のエンクロージャー内に |
| 取り付け方法、AX プラスチック製 | In door width 600 mm |
| 取り付け方法、AX 3分割型 | ハウジング奥行 673 mm 内に、またはウォール取り付け部内の幅方 向に |
| 取り付け方法 PC | In door width 600 mm |
| 取り付け方法 CX | In door width 600 mm |
| 取り付けについてのご注意 | AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要 |
| 注記: | システムセクションに機器類を固定するには、M5 タイプのタッピ ングねじあるいはスレッドローリングねじをご使用ください |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX |
| | VX SE |
| | PC |
| | |
| | AX ウォール型キャビネット、3分割型 |
| | CX ワンピースコンソール CX ベースユニット |
| | Suitable for width or height or depth: 600 mm |
| 1パック | |
| 純質量 | 0.956 |
| 総質量 | 1.14 |
| 関税率番号 | 73269098 |
| EAN | 4028177924697 |
| E-Number Sweden | E3465254 |
| | |

© Rittal 2025 3

Features

| ETIM 9 | EC002620 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189234 |

© Rittal 2025 4