


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

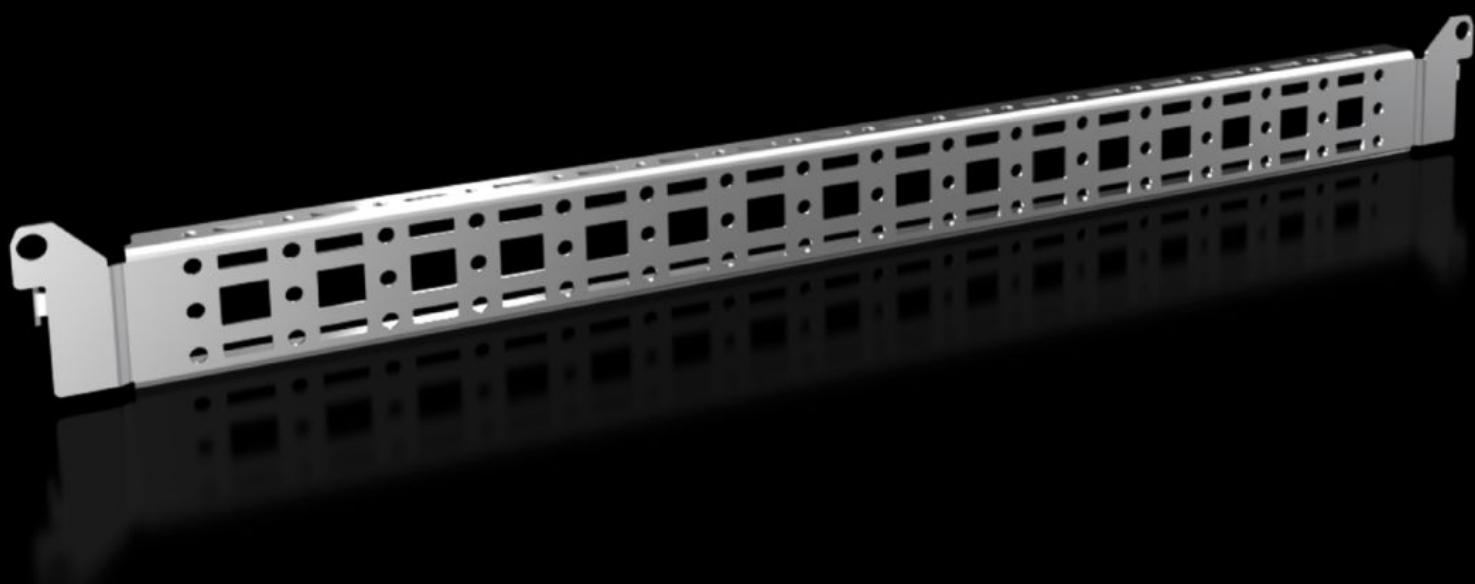

VX 8619.720




システムセクション 14 x 39 mm

State: 2026/01/19 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



VX 8619.720 - システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用

ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。

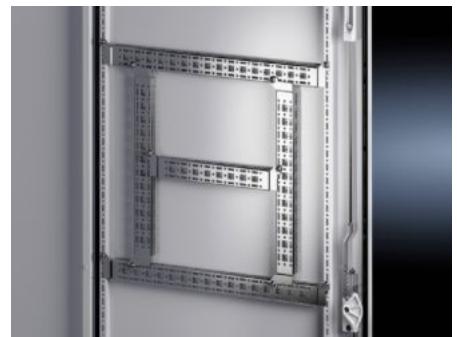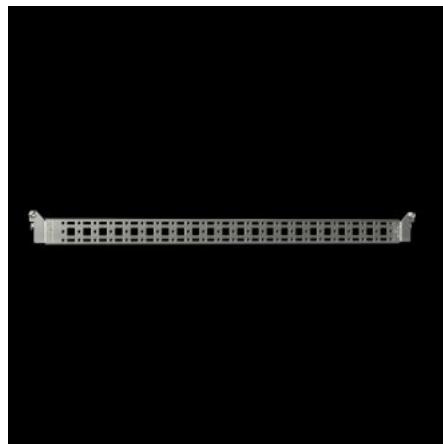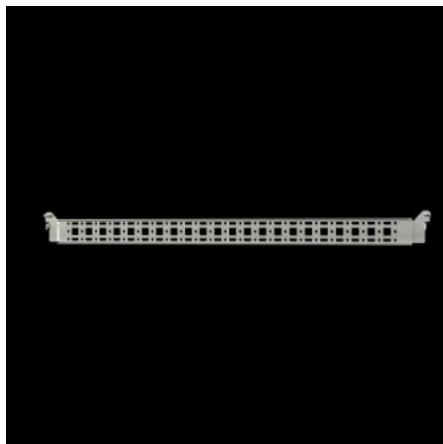

Features

| | |
|--------------------------------|--|
| 品番 | VX 8619.720 |
| 製品説明 | ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| Distance between fixing points | 475 mm |
| 適用ドア幅 | 600 mm |
| 取り付け方法 VX | In door width 600 mm |
| 取り付け方法、VX SE | In door width 600 mm |

Features

| | |
|-------------------|--|
| 取り付け方法 AX | In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX エンクロージャー幅 ロック可能ドアで1200 mm |
| 取り付け方法、AX ステンレス製 | 高さ 600 mm のエンクロージャー内に |
| 取り付け方法、AX プラスチック製 | In door width 600 mm |
| 取り付け方法、AX 3分割型 | ハウジング奥行 673 mm 内に、またはウォール取り付け部内の幅方向に |
| 取り付け方法 PC | In door width 600 mm |
| 取り付け方法 CX | In door width 600 mm |
| 取り付けについてのご注意 | AX 鋼板製に取り付けるには、内装用レール AXが必要 |
| 注記： | システムセクションに機器類を固定するには、M5 タイプのタッピングねじあるいはスレッドローリングねじをご使用ください |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX VX SE PC AX AX ウォール型キャビネット、3分割型 CX ワンピースコンソール CX ベースユニット Suitable for width or height or depth: 600 mm |
| 1パック | 4 個 |
| 純質量 | 0.956 |
| 総質量 | 1.14 |
| 関税率番号 | 73269098 |
| EAN | 4028177924697 |
| E-Number Sweden | E3465254 |

Features

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189234