


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

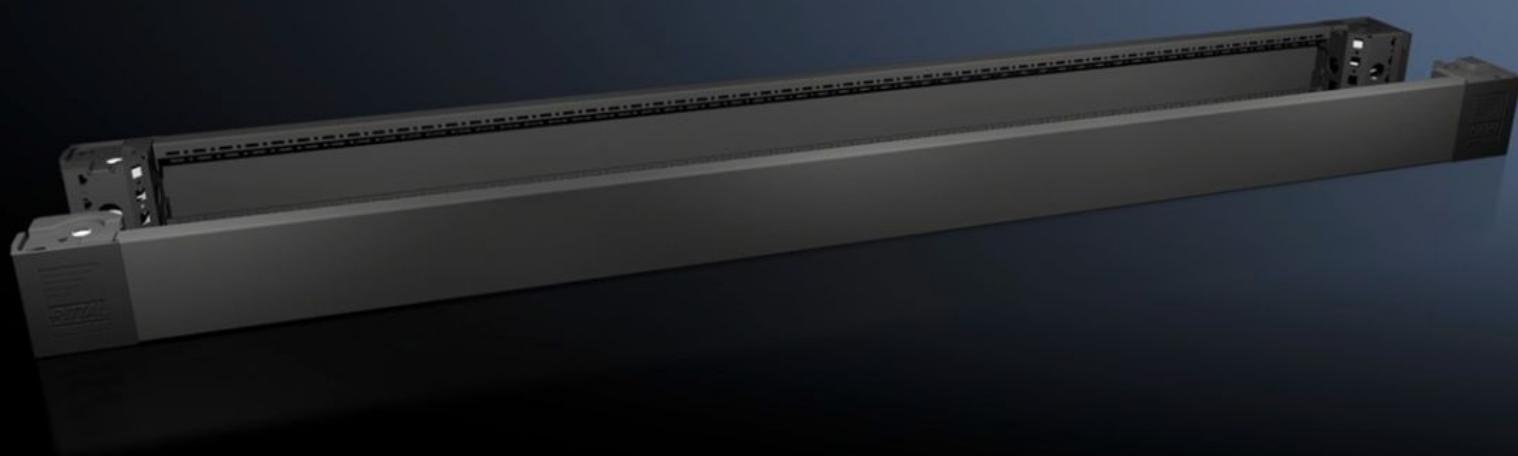

VX 8620.008

ベースコーナーピース、前後に  
ベーストリムパネル付き、100 mm

State: 2026/02/06 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8620.008 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。

## Features

品番	VX 8620.008
製品説明	連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。
材質	ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm 4 x コーナーカバー 1 x 連結部カバー 2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm 取り付け部品を含む
注記：	ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します

# Features

---

寸法 :	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX 幅: = 1,600 mm
質量/パック	7.32 kg
1パック	2 個
純質量	6.92
総質量	7.86
関税率番号	94039910
EAN	4028177922075
E-Number Sweden	E3465052
ECLASS 8.0	27182003

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------